


Induktiv sensor

IIB2012BBROG/UP/6M/PH RT

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

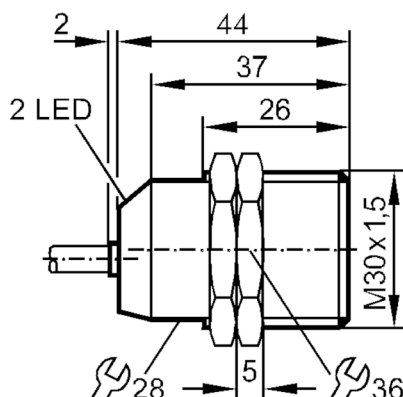

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50

Applikasjon

Spesiell egenskap	Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	5,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00



Induktiv sensor

IIB2012BBROG/UP/6M/PH RT

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei
Deteksjonsområde	
Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Driftsavstand [mm]	0,00...9,70
Økt sensorområde	ja
Nøyaktighet/avvik	
Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteresis [X01]	1,00...15,00
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67
Tester/godkjenninger	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	klasse B
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Montering	kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50
Materialer	messing messing hvit bronsebelagt; PBT
Displayer/driftselementer	
Display	koblingsstatus
Optisk innstillingshjelp	1 x LED, rød
	ja
Tilbehør	
Varer som leveres	låsemuttere:: 2
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

II5822




Induktiv sensor

IIB2012BBROG/UP/6M/PH RT

Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²

Tilkobling

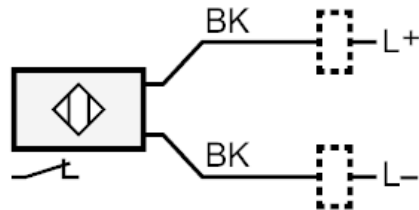

BK =

Lederfarger :
svart