


Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

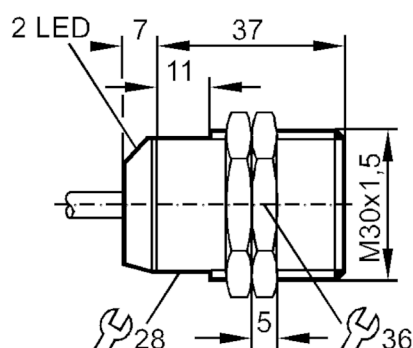

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	12,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50

Applikasjon

Spesiell egenskap	Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp
-------------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	5,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei



Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Overbelastningsbeskyttelse	nei	
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	12,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	12,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...9,70
Økt sensorområde	ja	
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20	
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Mekaniske data		
Hus	gjenget type	
Montering	kan monteres innfelt	
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50	
Materialer	messing messing hvit bronsebelagt; PBT	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
	Innstillingshjelp:	1 x LED, grønn
Optisk innstillingshjelp	ja	
Tilbehør		
Varer som leveres	låsenumtere:: 2	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	

II5825



Induktiv sensor

IIB2012BAROG/UP/2LED/2M/XS

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m; 2 x 0,34 mm²

Tilkobling



BK =

Lederfarger :
svart