


## Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/5M/PH

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

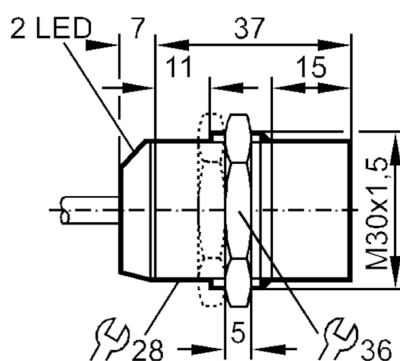

## Produktgenskaper

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Elektrisk design      | PNP/NPN      |
| Utgangsfunksjon       | normalt åpen |
| Sensorrekkevidde [mm] | 22,00        |
| Hus                   | gjenget type |
| Dimensjoner [mm]      | M30 x 1,50   |

## Applikasjon

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Spesiell egenskap | Økt sensorområde; Optisk innstillingshjelp |
|-------------------|--------------------------------------------|

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...36,00 DC |
| Beskyttelsesklasse                | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | nei              |

## Utganger

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Elektrisk design                                 | PNP/NPN      |
| Utgangsfunksjon                                  | normalt åpen |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 5,00         |
| Minimum belastningstrøm [mA]                     | 5,00         |
| Maks. lekkasjestrøm [mA]                         | 1            |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00       |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 100,00       |



## Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/5M/PH

|                                  |                    |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelse mot kortslutning     |                    | nei                                                                                  |
| Overbelastningsbeskyttelse       |                    | nei                                                                                  |
| <b>Deteksjonsområde</b>          |                    |                                                                                      |
| Sensorrekkevidde                 | [mm]               | 22,00                                                                                |
| Driftsavstand                    | [mm]               | 0,00...17,60                                                                         |
| Økt sensorområde                 |                    | ja                                                                                   |
| <b>Nøyaktighet/avvik</b>         |                    |                                                                                      |
| Korreksjonsfaktor                |                    | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20 |
| Hysteres                         | [X01]              | 1,00...15,00                                                                         |
| <b>Driftsforhold</b>             |                    |                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur             | [°C]               | -25,00...70,00                                                                       |
| Beskyttelse                      |                    | IP 67                                                                                |
| <b>Tester/godkjenninger</b>      |                    |                                                                                      |
| EMC                              | EN 60947-5-2       |                                                                                      |
|                                  | EN 55011           | klasse B                                                                             |
| <b>Mekaniske data</b>            |                    |                                                                                      |
| Hus                              |                    | gjenget type                                                                         |
| Montering                        |                    | kan monteres ikke-fluktende                                                          |
| Dimensjoner                      | [mm]               | M30 x 1,50                                                                           |
| Gjengebetegnelse                 |                    | M30 x 1,50                                                                           |
| Materialer                       |                    | messing messing hvit bronsebelagt; PBT                                               |
| <b>Displayer/driftselementer</b> |                    |                                                                                      |
| Display                          | koblingsstatus     | 1 x LED, rød                                                                         |
|                                  | Innstillingshjelp: | 1 x LED, grønn                                                                       |
| Optisk innstillingshjelp         |                    | ja                                                                                   |
| <b>Tilbehør</b>                  |                    |                                                                                      |
| Varer som leveres                |                    | låsenumre:: 2                                                                        |
| <b>Merknader</b>                 |                    |                                                                                      |
| Antall i forpakning              |                    | 1,00 stk.                                                                            |

# II5896




## Induktiv sensor

IIB2022-AROG/UP/2LED/5M/PH

### Elektrisk tilkobling

Kabel: 5 m, PUR, grå, Ø 5,4 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Tilkobling

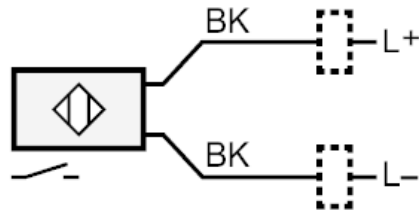

BK =

Lederfarger :  
svart