


Induktiv sensor

II-2015-ARKG/2M/PVC/WS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

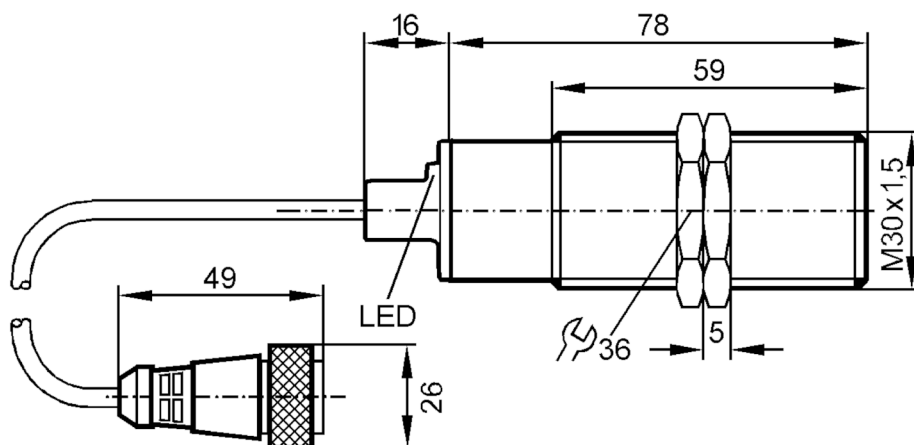

Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	15,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

 
Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	4,60
Minimum belastningstrøm [mA]	4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	0,5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	400,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert



Induktiv sensor

II-2015-ARKG/2M/PVC/WS

Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Deteksjonsområde			
Sensorrekkevidde	[mm]	15,00	
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	15,00 ± 10 %	
Driftsavstand	[mm]	0,00...12,10	
Nøyaktighet/avvik			
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20	
Hysteres	[X01]	1,00...15,00	
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse		IP 67	
Tester/godkjenninger			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Mekaniske data			
Hus		gjenget type	
Montering		kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50	
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50	
Materialer		PBT	
Displayer/driftselementer			
Display		koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør			
Varer som leveres		låsenumttere:: 2	
Merknader			
Antall i forpakning		1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling - koble			
Kabel: 2 m, PVC			
Koblinger: 1 x 7/8"			
			



Induktiv sensor

II-2015-ARKG/2M/PVC/WS

Tilkobling

