




Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

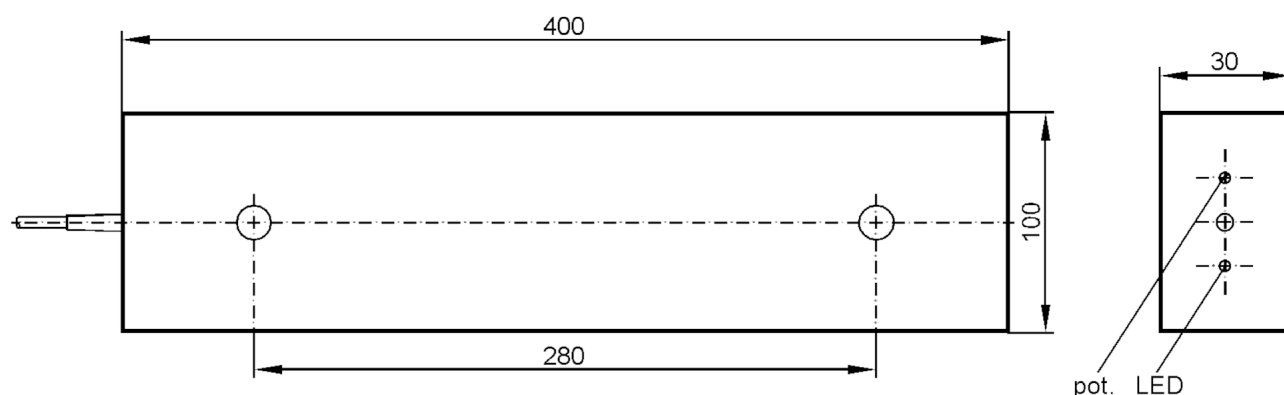

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	100,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	400,00 x 100,00 x 30,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 7,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	2,00

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	100,00
Senseområde justerbar	ja



Induktiv sensor

Fabrikkinnstilling sensing range	[mm]	100,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	100,00 ± 10 %

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteres	[X01]	< 15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-15,00...15,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	400,00 x 100,00 x 30,00
Materialer		PVC

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------


Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Tilkobling

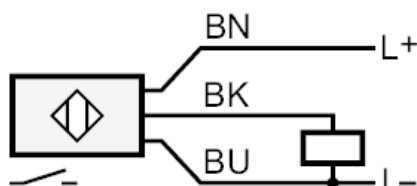

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå