


Induktiv sensor

IMC2015-ARKG/0,15/PUR/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

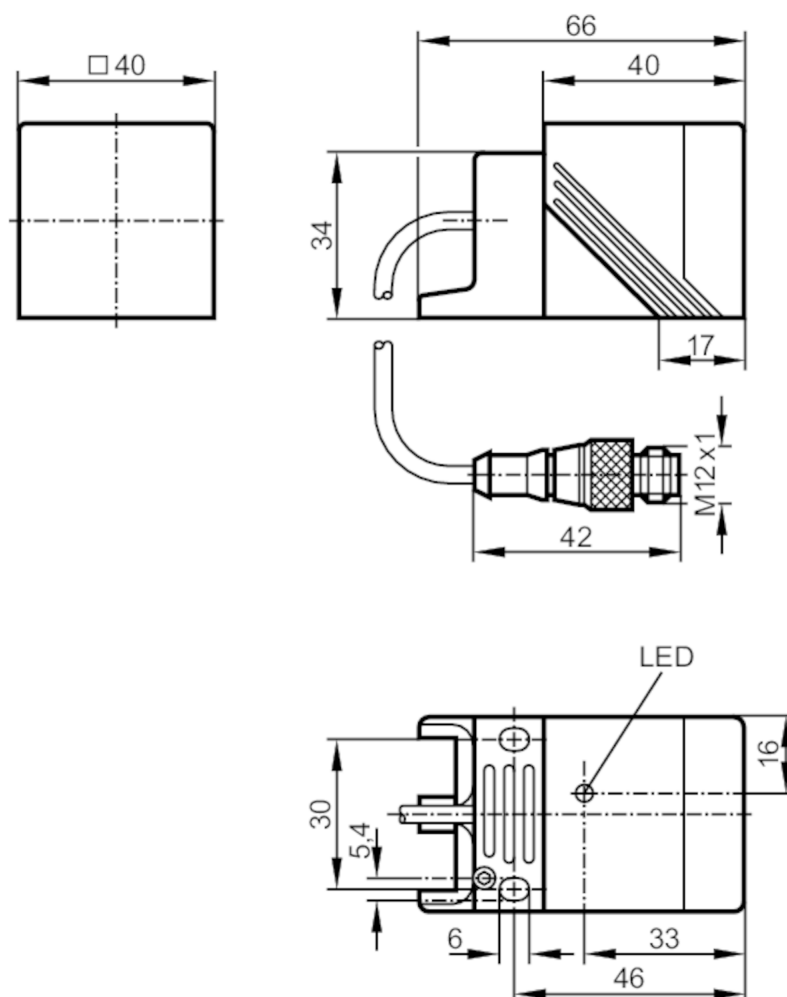

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	15,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	40,00 x 40,00 x 66,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
-------------------	-----------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...55,00 DC
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
------------------	---------



Induktiv sensor

IMC2015-ARKG/0,15/PUR/US

Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	4,60
Minimum belastningstrøm [mA]	4,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	0,8
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	150,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	15,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm]	15,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm]	0,00...12,10

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,40 / aluminium: 0,30 / kobber: 0,20
Hysteresis [X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring [X01]	-10,00...10,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus	rektangulær
Montering	kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm]	40,00 x 40,00 x 66,00
Materialer	hus: PBT; sensorflate: PEI; klemme: PPS

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	Monteringsbrakett: 1
	Unbrakonøkkel: 1

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

IM9906



Induktiv sensor

IMC2015-ARKG/0,15/PUR/US

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,15 m, PUR

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

