




Induktive doble sensorer for ventilaktuatorer

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

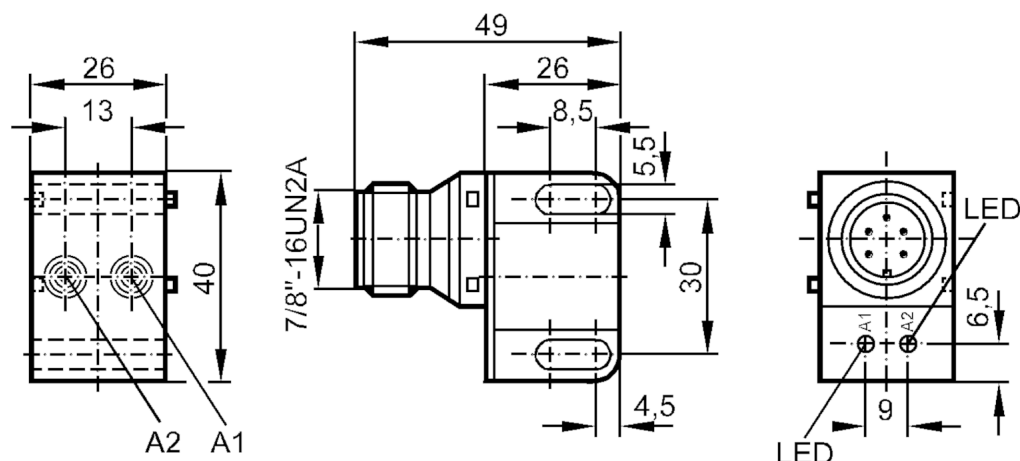

Produktegenskaper

Elektrisk design	serietilkobling mulig
Utgangsfunksjon	2 x normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	4,00
Hus	rektangulær

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning [V]	20,00...140,00 AC / 10,00...140,00 DC
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	serietilkobling mulig
Utgangsfunksjon	2 x normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	5,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]	5,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1,7
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	200,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens AC [Hz]	25,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	25,00



Induktive doble sensorer for ventilaktuatorer

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	4,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...3,25
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	514,00
UL godkjenning	Ta	0...40 °C
	Kapslingstype	Type 1
	strømforsyning	Hazardous voltage
	Filnummer UL	E174191
Mekaniske data		
Vekt	[g]	79,00
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Materialer		PBT
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, rød
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde		miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende
Merknader		
Merknader		Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning		1,00 stk.





Induktive doble sensorer for ventilaktuatorer

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A

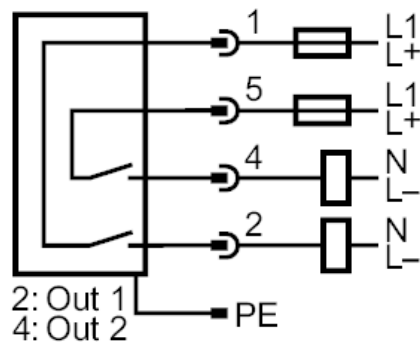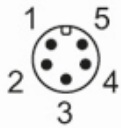

Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 $\leq$ 2 A hurtigvirkende