


IN-3002-BPKG/AS-610-TPS

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

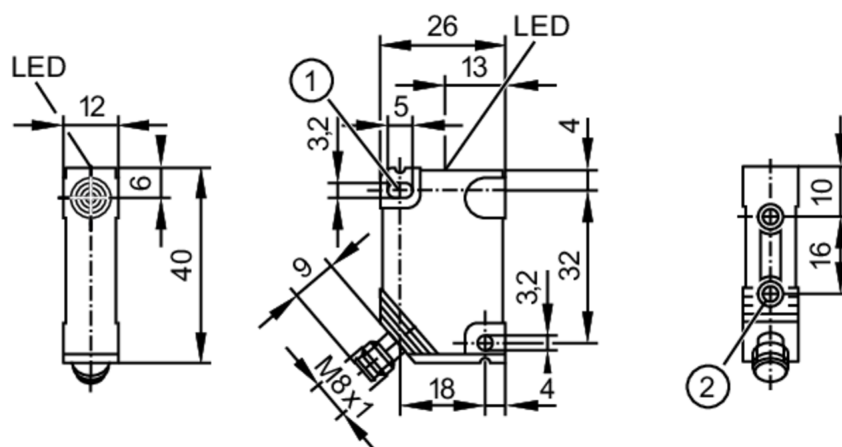

CE

IN5297



Induktiv sensor

IN-3002-BPKG/AS-610-TPS

Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	2,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...1,60

Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteres	[X01]	3,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres innfelt
Dimensjoner	[mm]	40,00 x 12,00 x 26,00
Materialer		PBT

Monteringshull		
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	< 0,50

Gjenget bøsning		
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	< 1,20; (når messinginnsatsen er i kontakt med motstykket)

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul

Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8; koding: A



IN5297

Induktiv sensor

IN-3002-BPKG/AS-610-TPS



Tilkobling

