


Induktive doble sensorer for ventilaktuatorer

IND3004DBPKG/T2

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IN5334

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

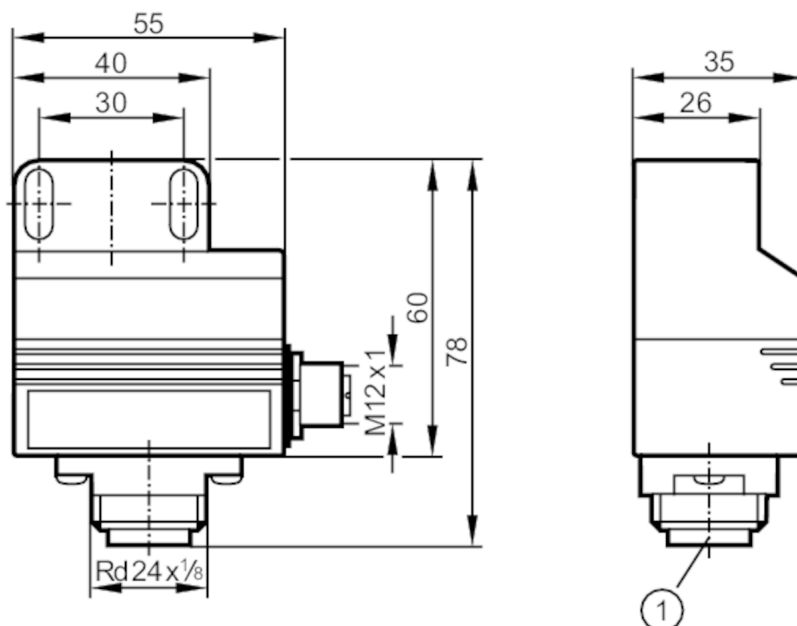

1 feltet tilkobling



Produktgenskaper

Elektrisk design	PNP
Sensorrekkevidde [mm]	4,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	40,00 x 26,00 x 60,00

Applikasjon

Applikasjon	for aktuatorer som bruker standard ISO 5211 (VDI/VDE) montering
-------------	--

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	20,00; (24 V)
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	1 300,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei



Induktive doble sensorer for ventilaktuatorer

IND3004DBPKG/T2

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	40,00 x 26,00 x 60,00
Materialer		PBT; PC
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x Rd24		
Koblinger: 1 x M12		