


## Induktive doble sensorer for ventilaktuatorer

IND3004-APKG/US-100-KPO/A2

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

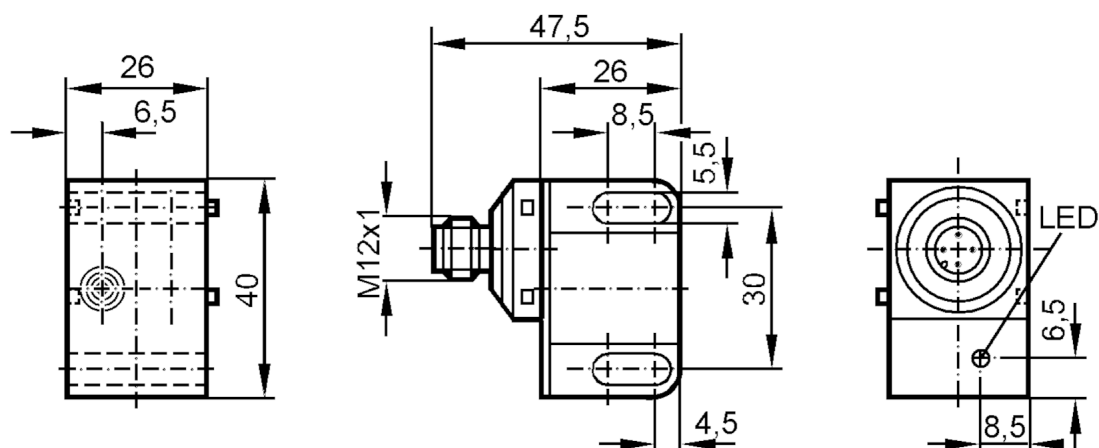

## Produkttegenskaper

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Elektrisk design      | PNP                   |
| Utgangsfunksjon       | normalt lukket        |
| Sensorrekkevidde [mm] | 4,00                  |
| Hus                   | rektangulær           |
| Dimensjoner [mm]      | 40,00 x 26,00 x 26,00 |

## Elektriske data

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Driftsspenning [V]                | 10,00...36,00 DC |
| Strømforbruk [mA]                 | 15,00; (24 V)    |
| Beskyttelsesklasse                | II               |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja               |

## Utganger

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Elektrisk design                                 | PNP            |
| Utgangsfunksjon                                  | normalt lukket |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]        | 2,50           |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00         |
| Koblingsfrekvens DC [Hz]                         | 1 300,00       |
| Beskyttelse mot kortslutning                     | ja             |
| Type kortslutningsbeskyttelse                    | pulsert        |
| Overbelastningsbeskyttelse                       | ja             |



## Induktive doble sensorer for ventilaktuatorer

IND3004-APKG/US-100-KPO/A2

| Deteksjonsområde              |                |                                                                                      |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensorrekkevidde              | [mm]           | 4,00                                                                                 |
| Reell sensorrekkevidde Sr     | [mm]           | 4,00 ± 10 %                                                                          |
| Driftsavstand                 | [mm]           | 0,00...3,25                                                                          |
| Nøyaktighet/avvik             |                |                                                                                      |
| Korreksjonsfaktor             |                | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
| Hysteres                      | [X01]          | 3,00...15,00                                                                         |
| Koblingspunktendring          | [X01]          | -10,00...10,00                                                                       |
| Driftsforhold                 |                |                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur          | [°C]           | -25,00...80,00                                                                       |
| Beskyttelse                   |                | IP 67                                                                                |
| Tester/godkjenninger          |                |                                                                                      |
| EMC                           | EN 60947-5-2   |                                                                                      |
| Mekaniske data                |                |                                                                                      |
| Hus                           |                | rektangulær                                                                          |
| Montering                     |                | kan monteres ikke-fluktende                                                          |
| Dimensjoner                   | [mm]           | 40,00 x 26,00 x 26,00                                                                |
| Materialer                    |                | PBT                                                                                  |
| Displayer/driftselementer     |                |                                                                                      |
| Display                       | koblingsstatus | 1 x LED, gul                                                                         |
| Merknader                     |                |                                                                                      |
| Antall i forpakning           |                | 1,00 stk.                                                                            |
| Elektrisk tilkobling - koble  |                |                                                                                      |
| Koblinger: 1 x M12; koding: A |                |                                                                                      |



## Tilkobling

