




Induktive doble sensorer for ventilaktuatorer

IND3007DBPKG/US-100-DPV

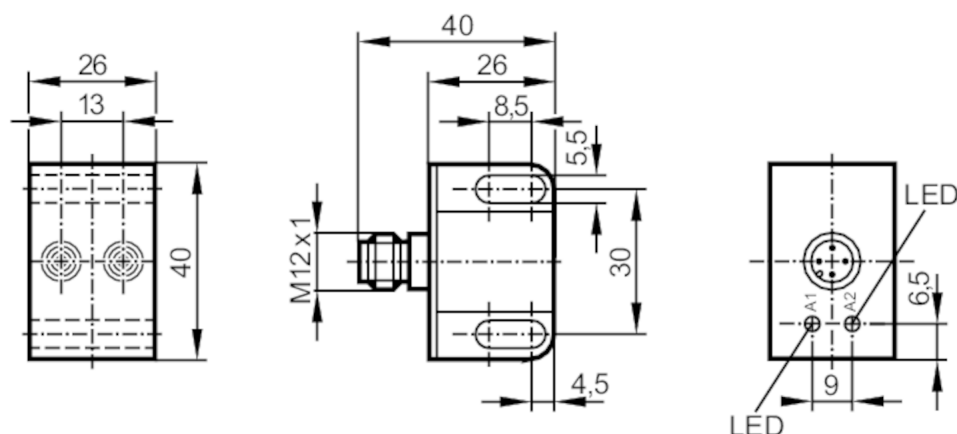

Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	2 x normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	7,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	40,00 x 26,00 x 26,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 15,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	2 x normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	800,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	7,00
Reell sensorrekkevidde Sr [mm]	7,00 ± 10 %
Driftsavstand [mm]	0,00...5,70

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteresis [X01]	3,00...15,00



Induktive doble sensorer for ventilaktuatorer

IND3007DBPKG/US-100-DPV

Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...10,00
----------------------	-------	----------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

	EN 55011	klasse B
--	----------	----------

MTTF	[ANN]	1 064,00
------	-------	----------

Mekaniske data

Vekt	[g]	40,50
------	-----	-------

Hus		rektangulær
-----	--	-------------

Montering		kan monteres ikke-fluktende
-----------	--	-----------------------------

Dimensjoner	[mm]	40,00 x 26,00 x 26,00
-------------	------	-----------------------

Materialer		PC
------------	--	----

Tiltrekkingsmoment	[Nm]	0,60...1,50; (Låsemuttere:)
--------------------	------	-----------------------------

Displayer/driftselementer


Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A

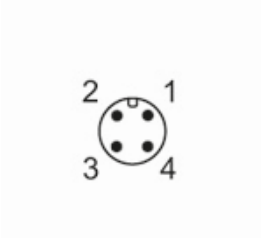

Tilkobling

