




Induktiv sensor

IS-3003-BPOG/6M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: IS5071

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

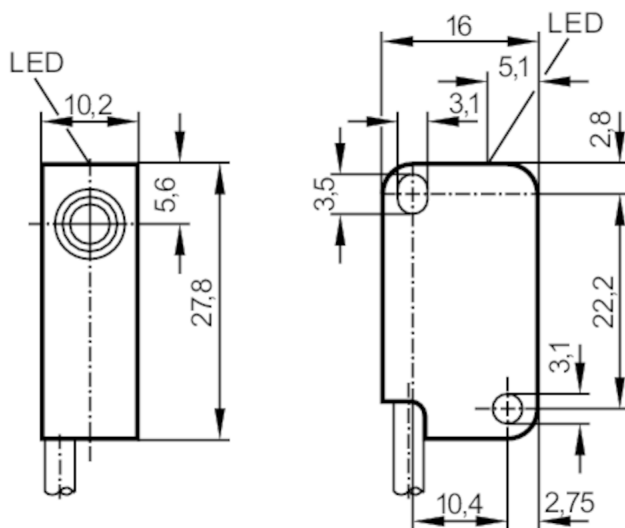

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	3,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	28,00 x 10,00 x 16,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	15,00; (24 V)
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	1,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	3,00
-----------------------	------



Induktiv sensor

IS-3003-BPOG/6M

Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	3,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...2,40

Nøyaktighet/avvik

Hysteres	[X01]	3,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-10,00...20,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...50,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniske data

Hus		rektangulær
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 10,00 x 16,00
Materialer		PBT

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------


Merknader

Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
	Vis driftsmaks. tiltrekkingmoment 0,5 Nm med skive
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Tilkobling

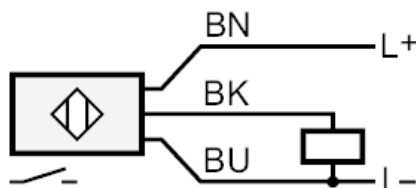

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå