


Kapasive sensorer

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

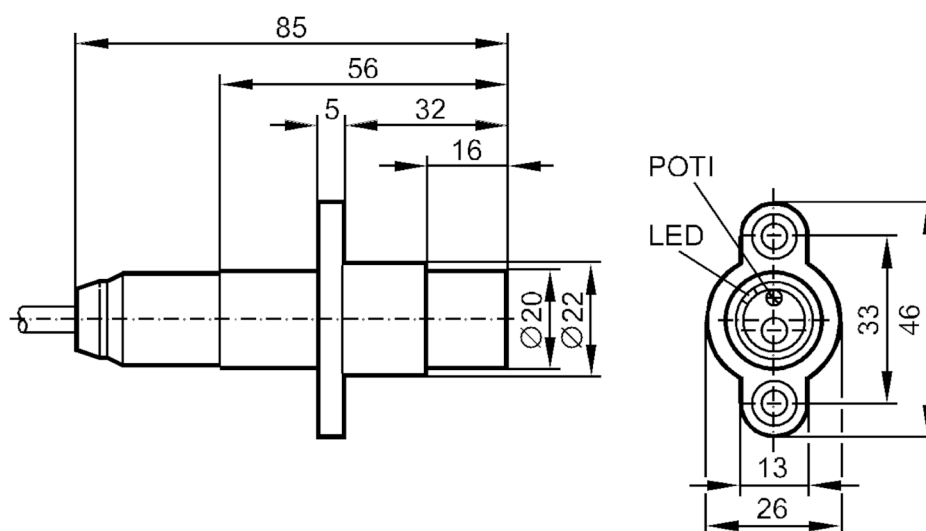

Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	7,00
Hus	syndrisk
Dimensjoner [mm]	Ø 34,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	1,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	40,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja


KA5009



Kapasitive sensorer

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	7,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-15,00...70,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		sylindrisk
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	Ø 34,00
Materialer		PBT
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Tilkobling		

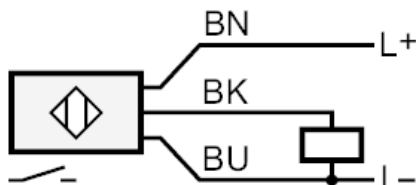

Lederfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå