




Kapasive sensorer

KB-2020-ABOA/NI

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: KB0025

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

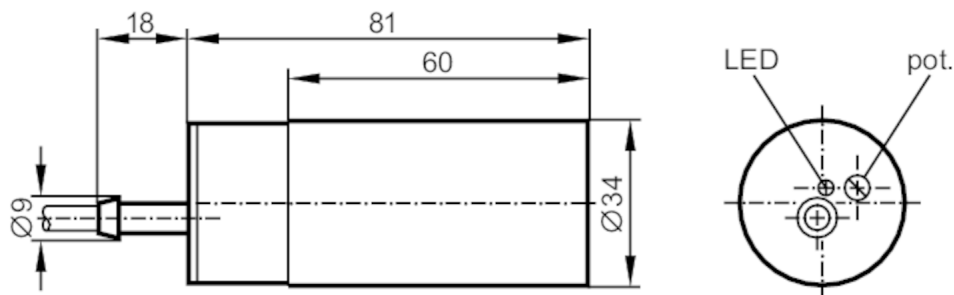

Produktegenskaper

Utgangsfunksjon		normalt åpen
Sensorrekkevidde	[mm]	3,00...20,00
Hus		syndrisk
Dimensjoner	[mm]	Ø 34,00 / L = 81,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei

Utganger

Utgangsfunksjon		normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	8,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	10,00
Minimum belastningstrøm	[mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	200,00; (250 (...50 °C))
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	200,00; (250 (...50 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	1 500,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	25,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	40,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei

Deteksjonsområde


Sensorrekkevidde	[mm]	3,00...20,00
------------------	------	--------------



Kapasitive sensorer

KB-2020-ABOA/NI

Senseområde justerbar	ja	
Fabrikkinnstilling sensing range [mm]	20,00	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00	
Beskyttelse	IP 65	
Økt immunitet	ja; (økt immunitet mot utført radiofrekvensinterferens)	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus	sylindrisk	
Montering	kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner [mm]	Ø 34,00 / L = 81,00	
Materialer	PBT	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde	miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende	
Tilbehør		
Varer som leveres	Monteringsklemmer: 1	
	skrujern: 1	
Merknader		
Merknader	Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Tilkobling		

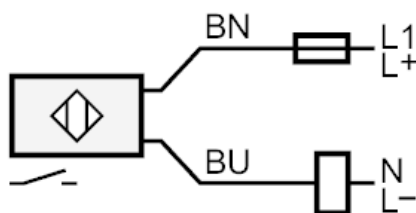

Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A hurtigvirkende

Lederfarger :

BN = brun
BU = blå