




Kapasitive sensorer

KD-3060-ANKG/NI

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: KD5019

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

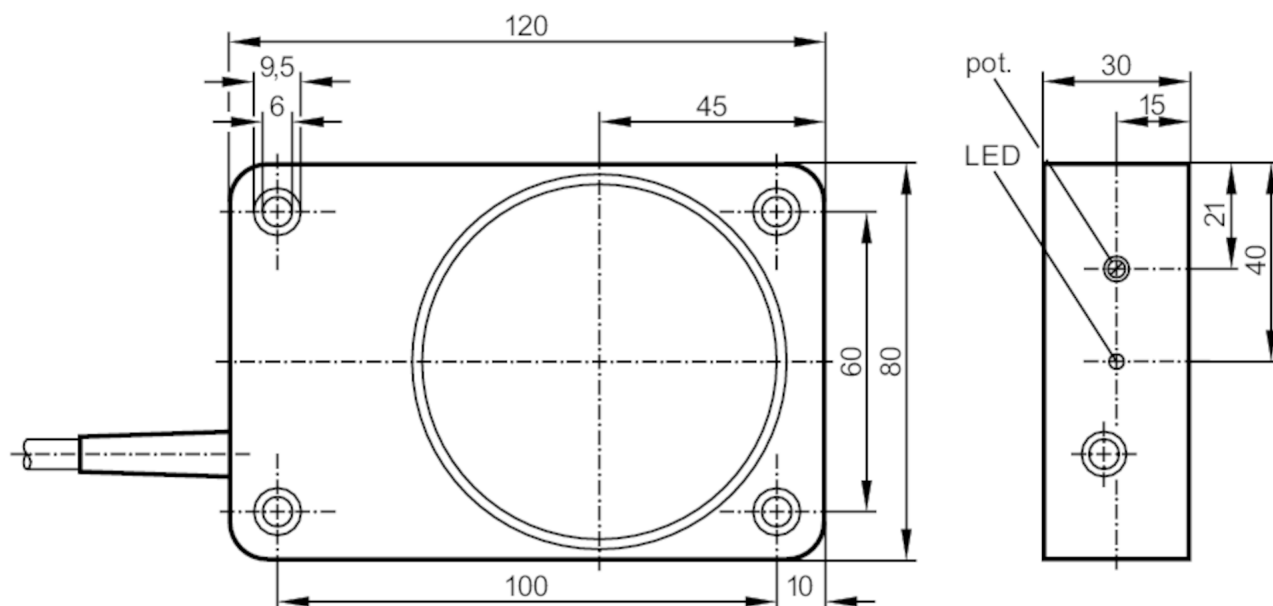

Produktegenskaper

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	60,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	120,00 x 80,00 x 30,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	15,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja

KD5024



Kapasitive sensorer

KD-3060-ANKG/NI

Overbelastningsbeskyttelse		ja	
Deteksjonsområde			
Sensorrekkevidde	[mm]	60,00	
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	60,00 ± 10 %	
Driftsavstand	[mm]	0,00...48,60	
Nøyaktighet/avvik			
Korreksjonsfaktor		glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20	
Hysteres	[X01]	1,00...15,00	
Koblingspunktendring	[X01]	-15,00...15,00	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...50,00	
Beskyttelse		IP 65	
Økt immunitet		ja	
Tester/godkjenninger			
EMC	EN 60947-5-2		
Mekaniske data			
Vekt	[g]	403,00	
Hus		rektangulær	
Montering		kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner	[mm]	120,00 x 80,00 x 30,00	
Materialer		PPE endret	
Displayer/driftselementer			
Display	koblingsstatus		1 x LED, gul
Tilbehør			
Varer som leveres	skrujern: 1		
Merknader			
Antall i forpakning	1,00 stk.		

KD5024



Kapasitive sensorer

KD-3060-ANKG/NI

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Tilkobling



BN =	Lederfarger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå