


Kapasitive sensorer

KG-2008-BBOA/NI

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

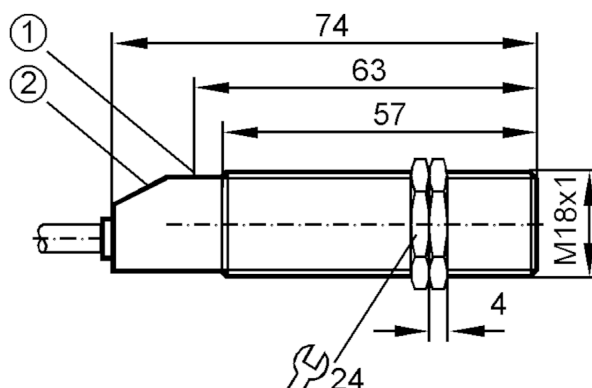

- 1 trykknapp
2 LED 3 x



Produktegenskaper

Utgangsfunksjon	normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm]	2,50...8,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 74,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	Optisk innstillingshjelp
-------------------	--------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	30,00...250,00 AC / 20,00...250,00 DC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	8,00
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]	10,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	90,00; (180 (...40 °C))



Kapasitive sensorer

KG-2008-BBOA/NI

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	90,00; (180 (...40 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang	[mA]	1 000,00; (20 ms / 0,5 Hz)
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	20,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	20,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei
Overbelastningsbeskyttelse		nei

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	2,50...8,00
Senseområde justerbar		ja
Fabrikkinnstilling sensing range	[mm]	8,00

Nøyaktighet/avvik

Korreksjonsfaktor		glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-15,00...15,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Økt immunitet		ja

Tester/godkjenninger

EMC	IEC 60947-5-2	
-----	---------------	--

Mekaniske data

Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M18 x 1,00 / L = 74,00
Gjengebetegnelse		M18 x 1,00
Materialer		PBT

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	Innstillingshjelp:	1 x LED, rød
Optisk innstillingshjelp		ja

Elektrisk tilkobling

Sansefelthøyde	miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende
----------------	--

Tilbehør

Varer som leveres	låsenummere:: 2
-------------------	-----------------

Merknader

Merknader	Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning	1,00 stk.

KG0007



Kapasitive sensorer

KG-2008-BBOA/NI

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Tilkobling



Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 $\leq$ 2 A hurtigvirkende