


Kapasitive sensorer

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

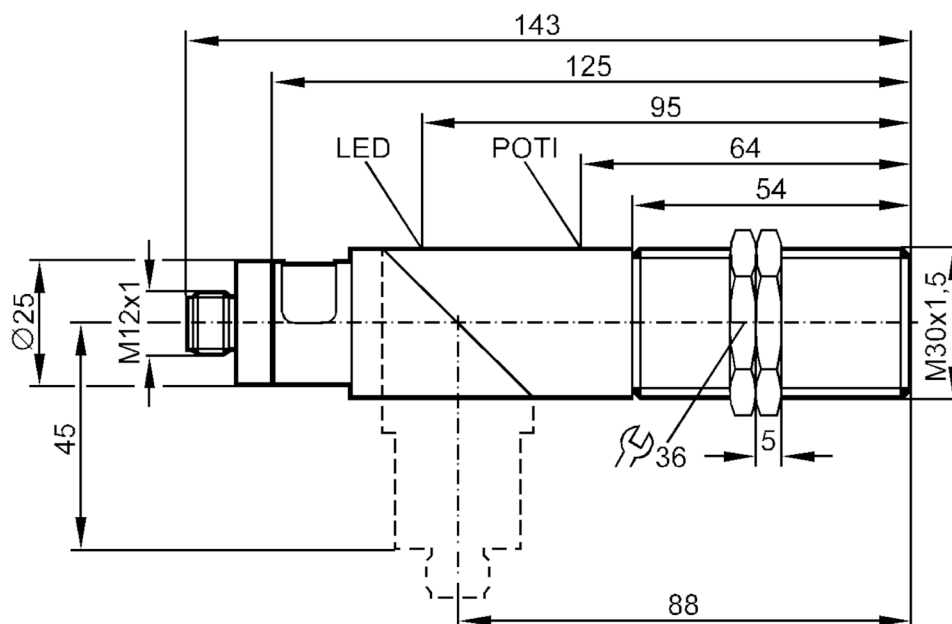

Produktegenskaper

Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)	
Sensorrekkevidde	[mm]	15,00
Hus	gjenget type	
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	10,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse	II	
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja	

Utganger

Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)	
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC	[mA]	250,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00
Koblingsfrekvens AC	[Hz]	40,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	40,00
Overbelastningsbeskyttelse	ja	



Kapasitive sensorer

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	15,00
Reell sensorrekkevidde Sr	[mm]	15,00 ± 10 %
Driftsavstand	[mm]	0,00...12,10
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		glass: 0,40 / vann: 1,00 / keramikk: 0,20 / PVC: 0,20
Hysteres	[X01]	1,00...15,00
Koblingspunktendring	[X01]	-15,00...15,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		PBT; endestykke: PC
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde		miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2 skrujern: 1
Merknader		
Merknader		Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning		1,00 stk.

Kapasitive sensorer

KIE2015-FBOA/LS-100AK/CSA RT

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C



Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 $\leq$ 2 A hurtigvirkende