


KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX



CCC CE cUL US UK
LISTED CA

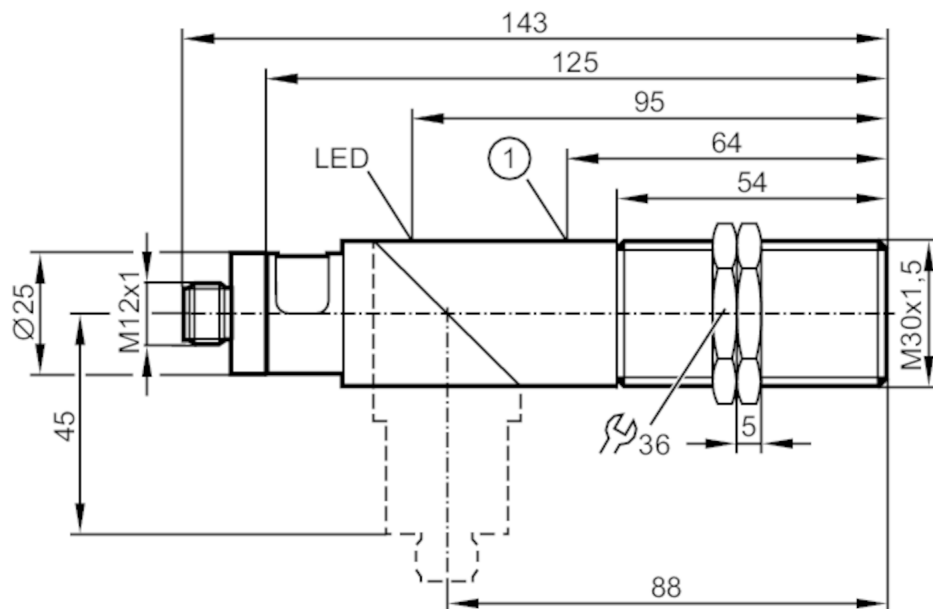

Kapasitive sensorer

KIE3015-FPKG/NI/55V/US-100-DPX

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 65
Økt immunitet		ja; (økt immunitet mot utført radiofrekvensinterferens)

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[ANN]	743,00

Mekaniske data		
Vekt	[g]	146,00
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 143,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		PBT; endestykke: PC

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul

Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 2

Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

