


Kapasive sensorer

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

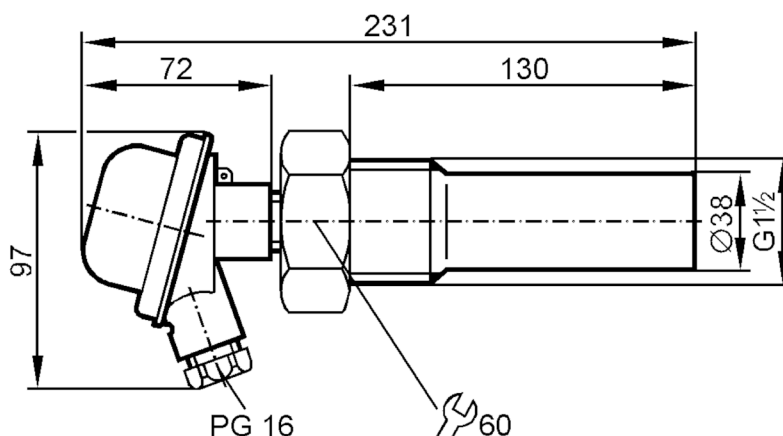

Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	2,00

Applikasjon

Applikasjon	aggressive medier
-------------	-------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	13,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	40,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja



Kapasitive sensorer

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	2,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 65
Økt immunitet		ja; (økt immunitet mot utført radiofrekvensinterferens)
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Materialer		PTFE; koblingshode (DIN 43729 form B): PA 6,6
Tilbehør		
Varer som leveres		låsennetter:: 2 skruer:: 1
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...1,5 mm ²		
Tilkobling		

