


Kapasitive sensorer

KNM30NPKABOW/LS100

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: KI0054

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

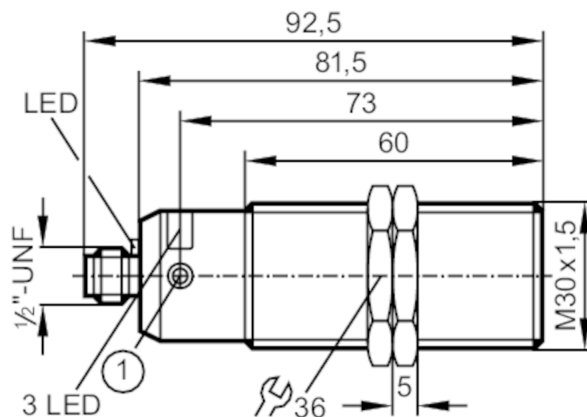

1 programmeringsknapp



Produktegenskaper

Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	programmerbar sensorområde
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 92,00

Applikasjon

Installasjon	deteksjon gjennom ikke-metalliske tankvegger
Medier	tørr bulk materiale; væsker
Mediumtemperatur [°C]	-25,00...110,00

Elektriske data

Frekvens AC [Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning [V]	30,00...250,00 AC
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang AC [V]	10,00
Minimum belastningstrøm [mA]	5,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	2,5 (250 V AC); (typisk 1,7 mA (110 V))
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	200,00; (250 (...40 °C))
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	1 500,00; (20 ms / 0,5 Hz)



Kapasitive sensorer

KNM30NPKABOW/LS100

Koblingsfrekvens AC	[Hz]	5,00
Beskyttelse mot kortslutning		nei

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	programmerbar sensorområde
Senseområde justerbar		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	IEC 60947-5-2	
-----	---------------	--

Mekaniske data

Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 92,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		PBT; PP

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
	Programming	1 x LED, grønn
	feil	1 x LED, rød

Elektrisk tilkobling

Sansefelthøyde	miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende
----------------	--

Tilbehør

Varer som leveres	låsennetter:: 2
-------------------	-----------------

Merknader

Merknader	Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x 1/2"; koding: C




KN0005



Kapasitive sensorer

KNM30NPKABOW/LS100

Tilkobling

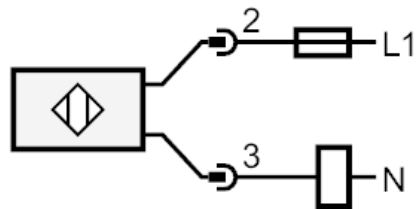

Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 $\leq$ 2 A hurtigvirkende