


KNM30NUAFNKG/US-100-DNX

Alternative artikler: KI5086

OBS! programmeringen har endret seg.

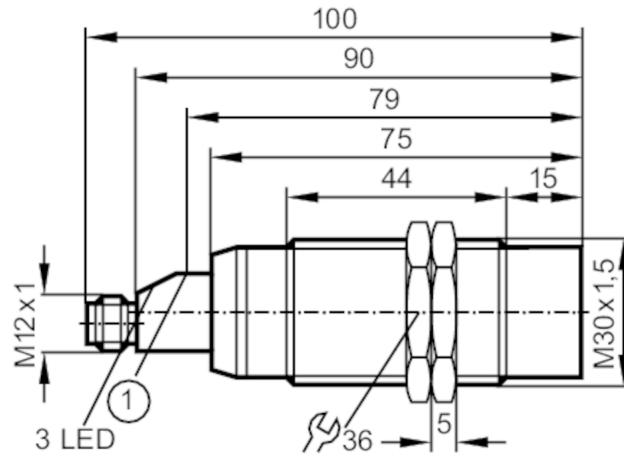

CE

Utganger	
Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (Utvalg)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Funksjon sjekk utgang	ja

KN5103



Kapasitive sensorer

KNM30NUAFNKG/US-100-DNX

Maks. spenningsfall av funksjon sjekk utgang	[V]	3,50
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang	[mA]	10,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	5,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	

Mekaniske data		
Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 100,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		messing Optalloy-belagt; PBT

Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Tilbehør	
Varer som leveres	låsenumrere:: 2



Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Kapasitive sensorer

KNM30NUAFNKG/US-100-DNX

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte

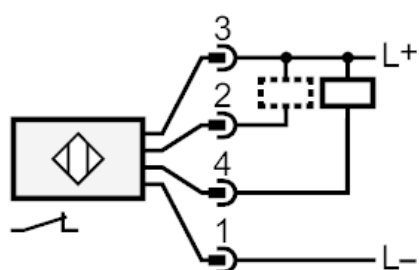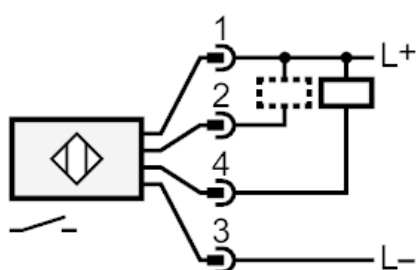

2: Funksjon sjekk utgang programmering wire