




Kapasitive sensorer

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: KQ5002

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

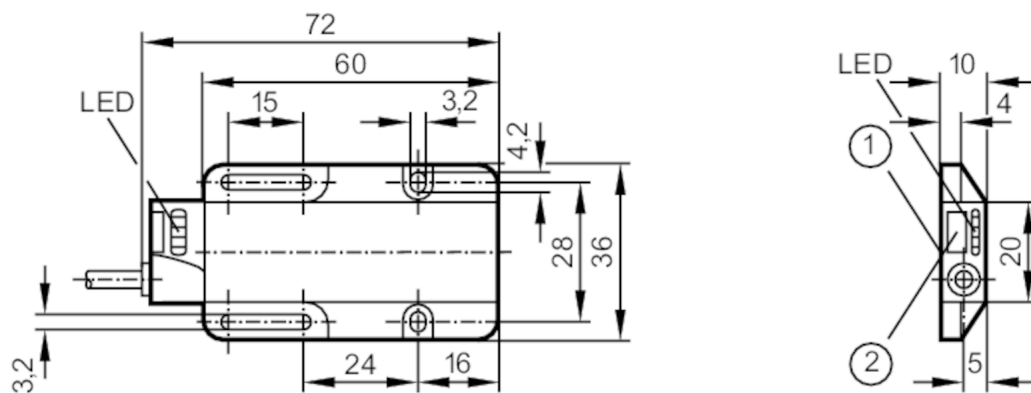

- 1 Sensorflate
- 2 Lær-in element



Produktegenskaper

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	72,00 x 36,00 x 10,00

Applikasjon

Installasjon	deteksjon gjennom beholdervegg
Medier	tørr bulk materiale; væsker

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	nei

Utganger

Elektrisk design	NPN
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	0,20
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	50,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	5,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei


KN5108



Kapasitive sensorer

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Deteksjonsområde		
Senseområde justerbar	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Hus	rektangulær	
Montering	kan monteres ikke-fluktende	
Dimensjoner	[mm]	72,00 x 36,00 x 10,00
Materialer	PBT; PC	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Tilbehør		
Varer som leveres	skrujern: 1	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,5 m, PUR		
Tilkobling		

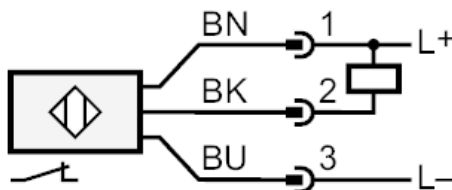

BK = Lederfarger :
BN = svart
BU = brun
 blå

Koblinger: 1 x AMP