


Kapasitiv opplyst trykknapp

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: KT6101

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

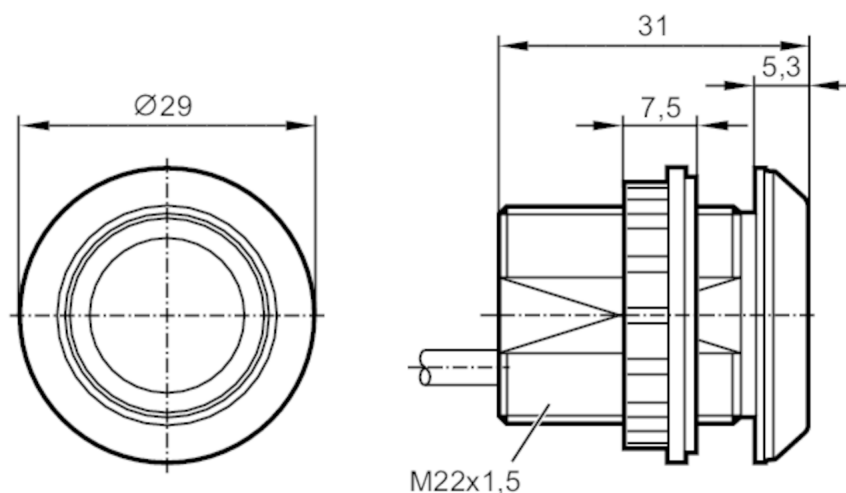

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP; (utgangsfunksjon som skal utløses via pinne 2)
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	Ø 29,00 / L = 31,00

Applikasjon

Driftsprinsipp	bistable
----------------	----------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	500,00

Utganger

Elektrisk design	PNP; (utgangsfunksjon som skal utløses via pinne 2)
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Responstid

Responstid [ms]	35,00
-----------------	-------

KT5113



Kapasitiv opplyst trykknapp

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	54,00
Dimensjoner	[mm]	Ø 29,00 / L = 31,00
Materialer		PA 6,6; active side: PA Grilamid TR 90UV
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 1
		Tetning: 1
Tilbehør (valgfritt)		symbol plate
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Koblinger: 1 x M12; koding: A		



Tilkobling

