


Kapasitiv opplyst trykknapp

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

utfasingsartikkel

Alternative artikler: KT5309

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

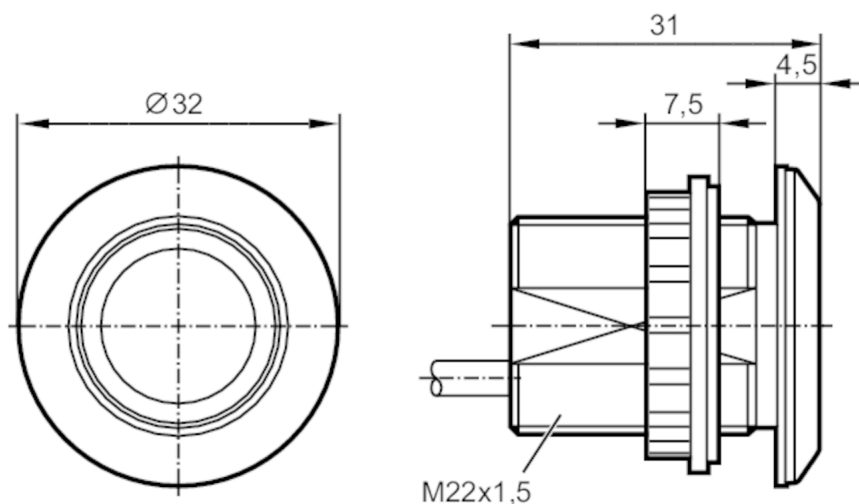

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	Ø 32,00 / L = 31,00

Applikasjon

Driftsprinsipp	dynamisk
----------------	----------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	500,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Lengde på utgangssignal [ms]	300,00

Responstid

Responstid [ms]	35,00
-----------------	-------


KT5301



Kapasitiv opplyst trykknapp

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)
Mekaniske data		
Vekt	[g]	65,20
Dimensjoner	[mm]	Ø 32,00 / L = 31,00
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L); active side: PA Grilamid TR 90UV
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		låsemuttere:: 1
		Tetning: 1
Tilbehør (valgfritt)		symbol plate
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Tilkobling		

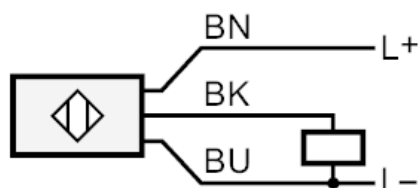

BK = Lederfarger :
BN = svart
BU = brun
 blå