


KT5309



Kapasitiv opplyst trykknapp

KTMDF-EGRBPKG/2M

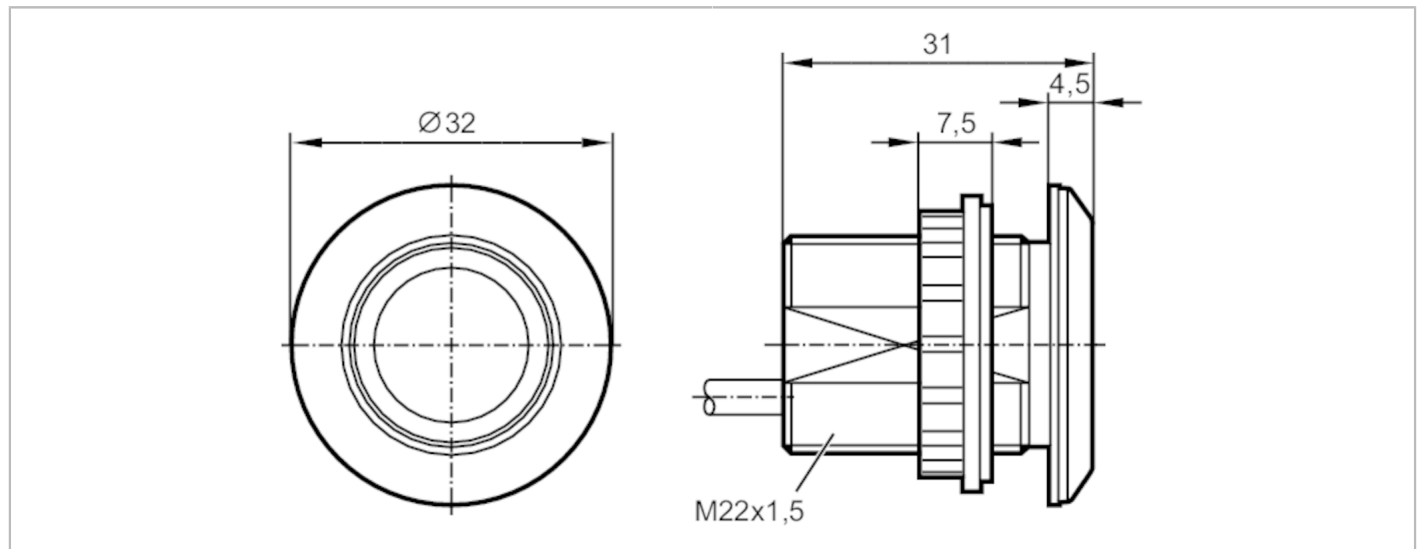

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	Ø 32,00 / L = 31,00

Applikasjon

Driftsprinsipp	dynamisk
----------------	----------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	500,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Lengde på utgangssignal [ms]	300,00

Responstid

Responstid [ms]	35,00
-----------------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)

Tester/godkjenninger


EMC	IEC 61000-4
-----	-------------



Kapasitiv oppløst trykknapp

KTMDF-EGRBPKG/2M

Mekaniske data		
Vekt	[g]	119,50
Dimensjoner	[mm]	Ø 32,00 / L = 31,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); active side: PA Grilamid TR 90UV	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, rød
	Funksjon	1 x LED, grønn kan utløses
Tilbehør		
Varer som leveres	låsemuttere:: 1	
	Tetning: 1	
Tilbehør (valgfritt)	symbol plate	
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PUR		
Tilkobling		

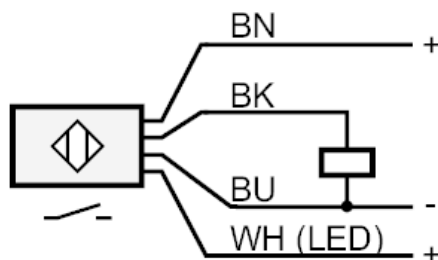

	Lederfarger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	hvit