

KT5351




Kapasitiv opplyst trykknapp

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: KT6301

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

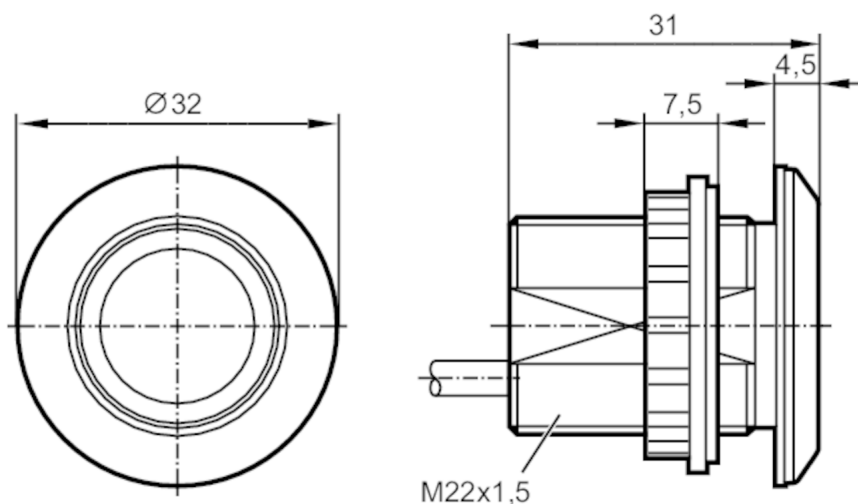

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	Ø 32,00 / L = 31,00

Applikasjon

Driftsprinsipp	bistable
----------------	----------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	12,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	30,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	500,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	200,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Responstid

Responstid [ms]	35,00
-----------------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
---------------------------	----------------

KT5351



Kapasitiv opplyst trykknapp

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 69K; (på forsiden)
-------------	-------------------------------------

Mekaniske data

Vekt [g]	78,50
Dimensjoner [mm]	Ø 32,00 / L = 31,00
Materialer	hus: rustfritt stål (1.4404 / 316L); active side: PA Grilamid TR 90UV

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød kan utløses

Tilbehør

Varer som leveres	låsenummere:: 1
	Tetning: 1
Tilbehør (valgfritt)	symbol plate

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,3 m, PUR

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

