




Sensorer for punktnivådeteksjon

LI0481--K-00KNPKG/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: LI2143

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

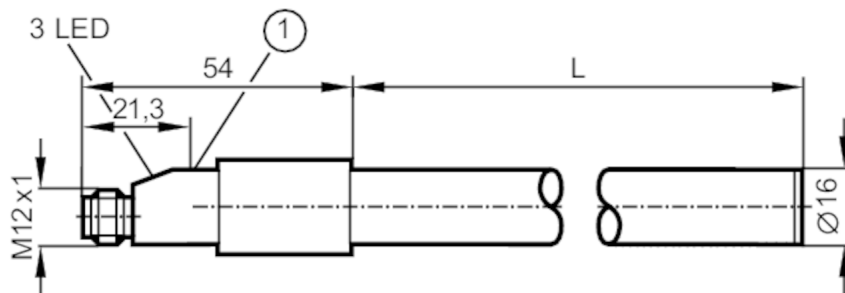

1 programmeringsknapp



Produktegenskaper

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
Probelengde L [mm]	481,00

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Medier	kjølemidler; Oljer
Kan ikke brukes til	syrer; alkali
Mediumtemperatur [°C]	0,00...65,00; (for vann og vannholdige medier: 0...35 °C)
Tanktrykk [bar]	0,50; (ved montering med monteringsutstyr: E43001 - E43007, E43019)

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	13,00; (24 V)
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Måleprinsipp	Kapasitiv

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale utganger: 1
------------------------------	-----------------------------

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	koblingssignal
Elektrisk design	PNP
Antall digitale utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00



Sensorer for punktnivådeteksjon

LI0481--K-00KNPKG/US

Koblingsfrekvens DC	[Hz]	5,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Måle - / innstillingsområde

Probelengde L	[mm]	481,00
---------------	------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...65,00
Merknad om omgivelsestemperatur		for vann og vannholdige medier: 0...35 °C
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

Godkjenning		WHG § 19
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV kobling klemme
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V (500 Ω AC)

Mekaniske data

Dimensjoner	[mm]	Ø 16,00
Materialer		PP; TPE-V
Materiale (fuktede deler)		PP-H

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	koblingsstatus	1 x LED, gul
	usikker sone	1 x LED, rød

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte





Sensorer for punktnivådeteksjon

LI0481--K-00KNPKG/US

Tilkobling

