

MK5016




T-spor cylinder sensor

MKT3000-BPKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: MK5115 + E11796

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

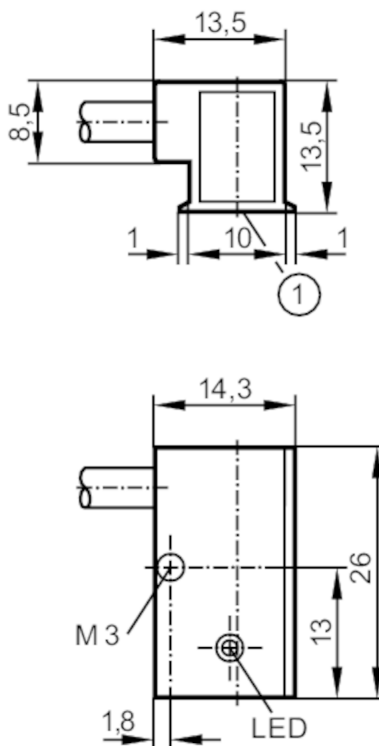

1 Sensorflats



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	14,00 x 12,00 x 26,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	300,00

MK5016



T-spor sylinder sensor

MKT3000-BPKG

Koblingsfrekvens DC	[Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Type kortslutningsbeskyttelse		pulsert
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet	[mT]	2,00
Rejsehastighet	[m/s]	< 5,00

Nøyaktighet/avvik

Hysteres	[mm]	1,00
Repeterbarhet	[mm]	0,10

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Sensorflate		front
Sylindertyper		trapesformede sporsylindere
Dimensjoner	[mm]	14,00 x 12,00 x 26,00
Materialer		aluminium; plast

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------


Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Tilkobling

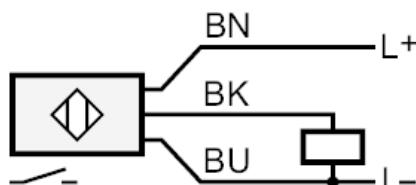

	Lederfarger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart