




T-spor sylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3m AS-510-TPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: MK5101

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

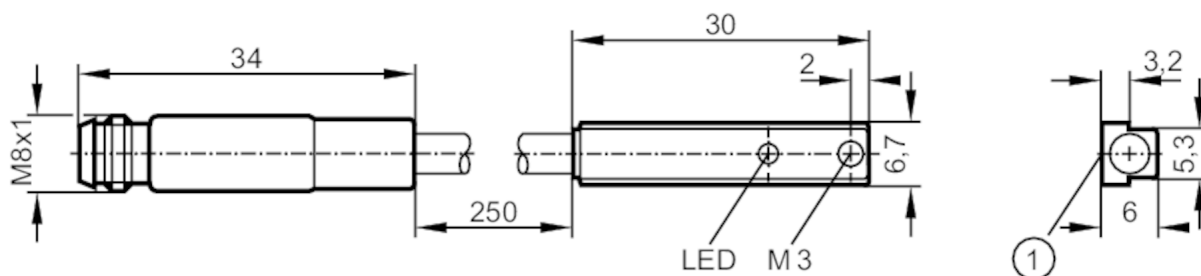

1 Sensorflate



Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	6,70 x 30,00 x 6,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	3,00
Rejsehastighet [m/s]	< 5,00

Nøyaktighet/avvik

Hysteresis [mm]	1,50
Repeterbarhet [mm]	0,20

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...75,00
---------------------------	----------------



T-spor sylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3m AS-510-TPS

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
Støt / vibrasjonsmotstand	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Sensorflate	front
Sylindertyper	T-spor sylindere
Dimensjoner [mm]	6,70 x 30,00 x 6,00
Materialer	plast

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,3 m, PUR / PVC

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling

