




T-spor sylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: MK5310

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

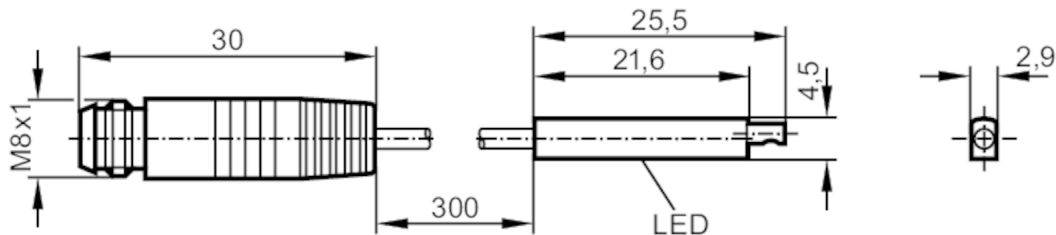

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	4,50 x 25,50 x 2,90

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 12,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	1,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	3,10
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	2,50
Rejsehastighet [m/s]	< 5,00

Nøyaktighet/avvik

Hysteres [mm]	1,00...2,00
Repeterbarhet [mm]	0,10

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse	IP 67



T-spor sylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniske data

Sensorflate		front
Sylindertyper		C-spor sylindere
Dimensjoner [mm]		4,50 x 25,50 x 2,90
Materialer		LCP

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,3 m, PUR

Koblinger: 1 x M8; koding: A



Tilkobling

