




T-spor sylinder sensor

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

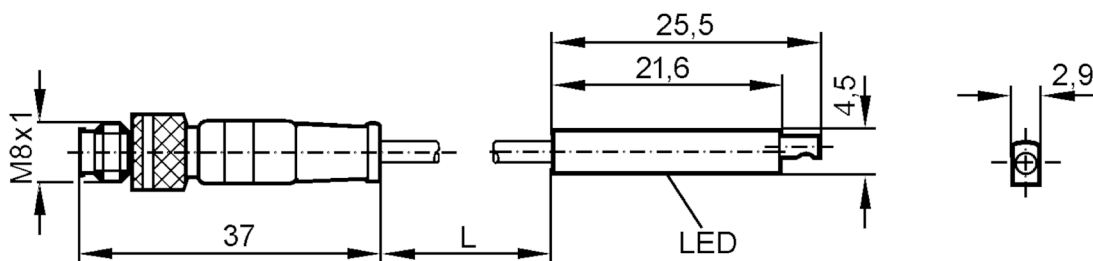

Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	4,50 x 25,50 x 2,90

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 12,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	1,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	3,10
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Responsfølsomhet [mT]	2,50
-----------------------	------

**T-spor sylinder sensor**

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Rejsehastighet	[m/s]	< 5,00
----------------	-------	--------

Nøyaktighet/avvik

Hysteres	[mm]	1,00...2,00
----------	------	-------------

Repeterbarhet	[mm]	0,10
---------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...70,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse		IP 67
-------------	--	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
---------------------------	--	--------------------------------

Mekaniske data

Sensorflate		front
-------------	--	-------

Sylindertyper		C-spor sylindere
---------------	--	------------------

Dimensjoner	[mm]	4,50 x 25,50 x 2,90
-------------	------	---------------------

Materialer		LCP
------------	--	-----

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,5 m, PUR

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M8; koding: A; låse: riflet mutter, dreibar

**Tilkobling**