




T-spor sylinder sensor

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

utfasingsartikkel

Alternative artikler: MK5139

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

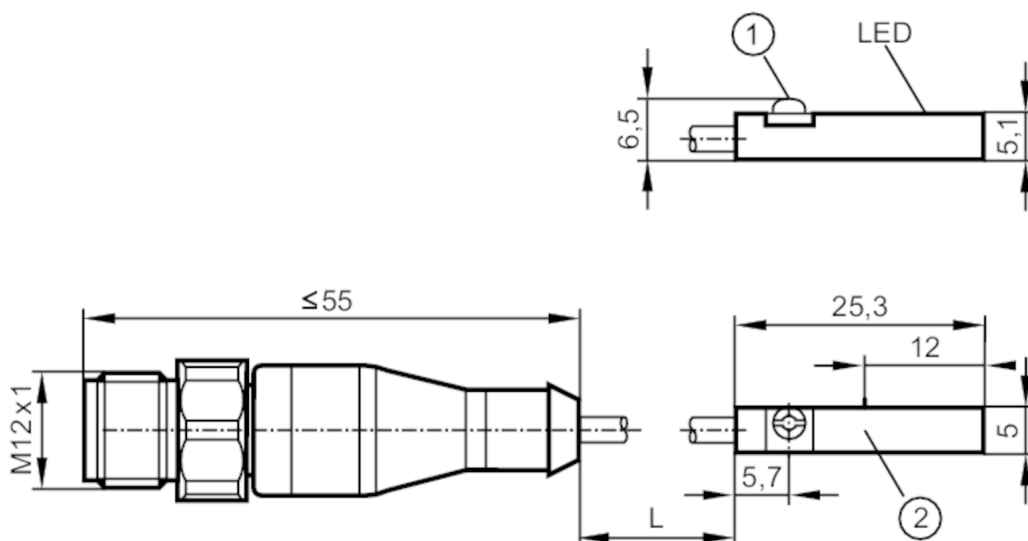

- 1 festeklemme
2 Sensorflate



Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	25,00 x 5,00 x 6,50

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	30,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	6 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja



T-spor sylinder sensor

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Deteksjonsområde		
Responsfølsomhet	[mT]	2,00
Rejsehastighet	[m/s]	> 10,00
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[mm]	1,00
Repeterbarhet	[mm]	< 0,20
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 65; IP 67; IP 69K
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B
MTTF	[ANN]	2 064,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	77,40
Montering		kan monteres innfelt
Type montering		festeklemme med kombinert spor / sekskantfatning, bredde over flater 1,5
Sylindertyper		T-spor sylindere
Dimensjoner	[mm]	25,00 x 5,00 x 6,50
Materialer		hus: PA; festeklemme: rustfritt stål:
Displayer/driftelementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Tilbehør		
Varer som leveres		gummi plassholder: 1
		Kabelklemme: 1
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling - koble		
Kabel: 5 m, PVC		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: Sekskantmutter, dreibar		
		

MK5174



T-spor sylinder sensor

MKT3020BBPKG/A/5,0M/-H/US

Tilkobling

