




T-spor cylinder sensor

MKT3020BANKG/A/0,3M/-H/US

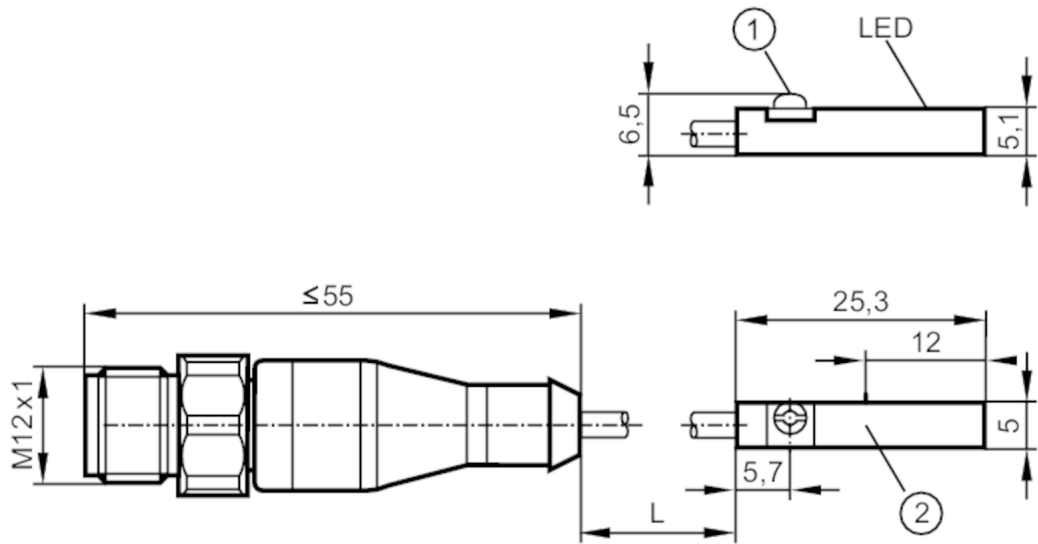

- 1 festeklemme
- 2 Sensorflate



Produktegenskaper		
Elektrisk design		NPN
Utgangsfunksjon		normalt åpen
Dimensjoner	[mm]	25,00 x 5,00 x 6,50
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	10,00...30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk	[mA]	< 10,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	30,00
Utganger		
Elektrisk design		NPN
Utgangsfunksjon		normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	6 000,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Responsfølsomhet	[mT]	2,00
Rejsehastighet	[m/s]	> 10,00
Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[mm]	1,00



T-spor sylinder sensor

MKT3020BANKG/A/0,3M/-H/US

Repeterbarhet	[mm]	< 0,20
---------------	------	--------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
----------------------	------	----------------

Beskyttelse	IP 65; IP 67; IP 69K
-------------	----------------------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
	EN 55011	klasse B

MTTF	[ANN]	2 076,00
------	-------	----------

UL godkjenning	UL Godkjenning nr.	C003
----------------	--------------------	------

Mekaniske data

Vekt	[g]	21,20
------	-----	-------

Montering	kan monteres innfelt
-----------	----------------------

Type montering	festeklemme med kombinert spor / sekskantfatning, bredde over flater 1,5
----------------	--

Sylindertyper	T-spor sylindere
---------------	------------------

Dimensjoner	[mm]	25,00 x 5,00 x 6,50
-------------	------	---------------------

Materialer	hus: PA; festeklemme: rustfritt stål:
------------	---------------------------------------

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør

Varer som leveres	gummi plassholder: 1
-------------------	----------------------

	Kabelklemme: 1
--	----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Kabel: 0,3 m, PVC

Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: Sekskantmutter, dreibar, rustfritt stål:



MK5186



T-spor sylinder sensor

MKT3020BANKG/A/0,3M/-H/US

Tilkobling

