




Magnetiske sensorer

MS-3060-BPKG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: MS5011

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

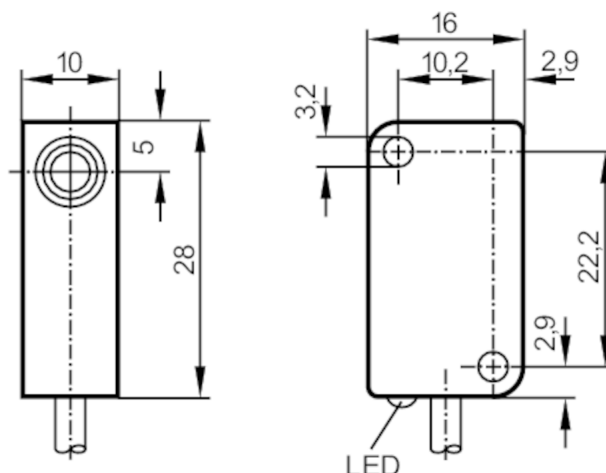

Produktegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	60,00; (referert til magnet M 4.0)
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	28,00 x 10,00 x 16,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 10,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innkoblingsforsinkelsestid [ms]	2,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	300,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	5 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	60,00; (referert til magnet M 4.0)
-----------------------	------------------------------------


MS5002



Magnetiske sensorer

MS-3060-BPKG

Nøyaktighet/avvik		
Hysteres	[X01]	1,00...10,00
Repeterbarhet	[X01]	1,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...75,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniske data		
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	28,00 x 10,00 x 16,00
Materialer		plast
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Tilkobling		

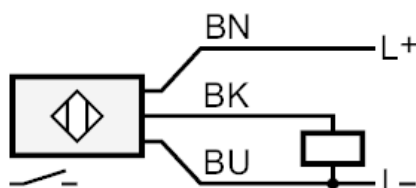

BN = Lederfarger :
BU = brun
BK = blå
 svart