


Induktiv NAMUR-sensor

IFA2004-N/PH/AMP

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

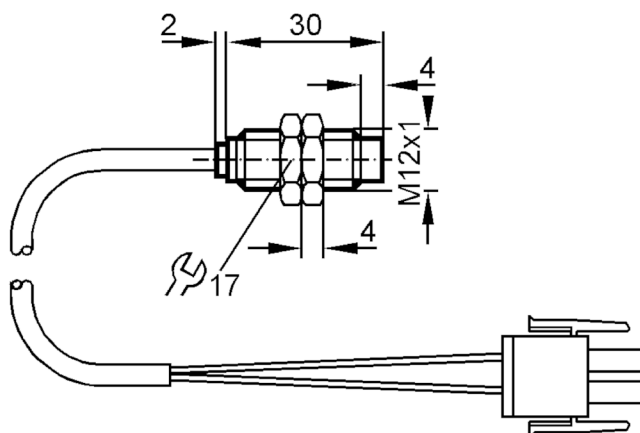

Produktegenskaper

Utgangsfunksjon		normalt lukket
Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Hus		gjenget type
Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00

Elektriske data

Nominell spenning DC	[V]	8,20; (1k Ω)
Forsyningsspenning DC	[V]	5,00...25,00
Strømforbruk	[mA]	< 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,1)

Utganger

Utgangsfunksjon		normalt lukket
Maks. kabel motstand	[Ω]	50,00
Koblingsfrekvens DC	[Hz]	400,00

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
------------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

Støt / vibrasjonsmotstand		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
---------------------------	--	--------------------------------

Sikkerhetsklassifisering

Maks. intern kapasitans	[nF]	230,00
-------------------------	------	--------



Induktiv NAMUR-sensor

IFA2004-N/PH/AMP

Maks. intern induktans	[μH]	170,00
------------------------	------	--------

Mekaniske data		
----------------	--	--

Hus		gjenget type
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	M12 x 1,00
Gjengetegnelse		M12 x 1,00
Materialer		messing forniklet; PBT

Tilbehør		
----------	--	--

Varer som leveres		låsemuttere:: 2
-------------------	--	-----------------


Merknader		
-----------	--	--

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling		
----------------------	--	--

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Tilkobling		
------------	--	--

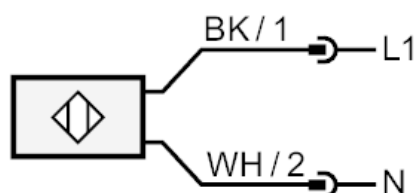

BK = Lederfarger :
 WH = svart
 hvit

Koblinger: 1 x AMP