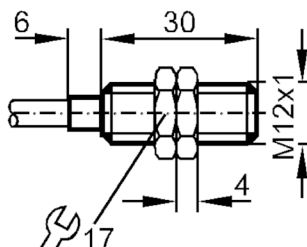


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

**Produktegenskaper**

Elektrisk design	NAMUR
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Sensorrekkevidde [mm]	4,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00

Elektriske data

Tilkobling til koblingsforsterkere	ja
Svitsjeforsterkere	kobling til koblingsforsterkere NV0100, NV0200 eller andre godkjente koblingsforsterkere med maks. verdier: $U = 15 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$
Nominell spenning DC [V]	8,20; (1k Ω)
Forsyningsspenning DC [V]	5,00...25,00
Strømforbruk [mA]	< 1,00; (deaktivert; ledende: > 2,1)

Utganger

Elektrisk design	NAMUR
Utgangsfunksjon	normalt lukket
Maks. kabel motstand [Ω]	50,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	400,00

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	4,00
-----------------------	------

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur [$^{\circ}\text{C}$]	-25,00...70,00
---	----------------



Induktiv NAMUR-sensor

IF-2004-N

Beskyttelse	IP 67
Tester/godkjenninger	
Støt / vibrasjonsmotstand	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Sikkerhetsklassifisering	
Maks. intern kapasitans [nF]	100,00
Maks. intern induktans [μH]	65,00
Mekaniske data	
Hus	gjenget type
Montering	kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm]	M12 x 1,00
Gjengebetegnelse	M12 x 1,00
Materialer	PBT
Tilbehør	
Varer som leveres	låsemuttere:: 2
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Tilkobling	

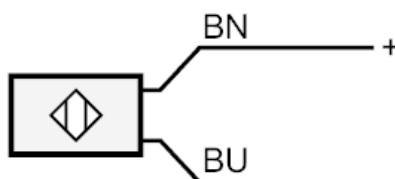

BN = Lederfarger :
 BU = brun
 blå