


O2D933



Utvendig belysning

Dome Light 130 CY RD/ US

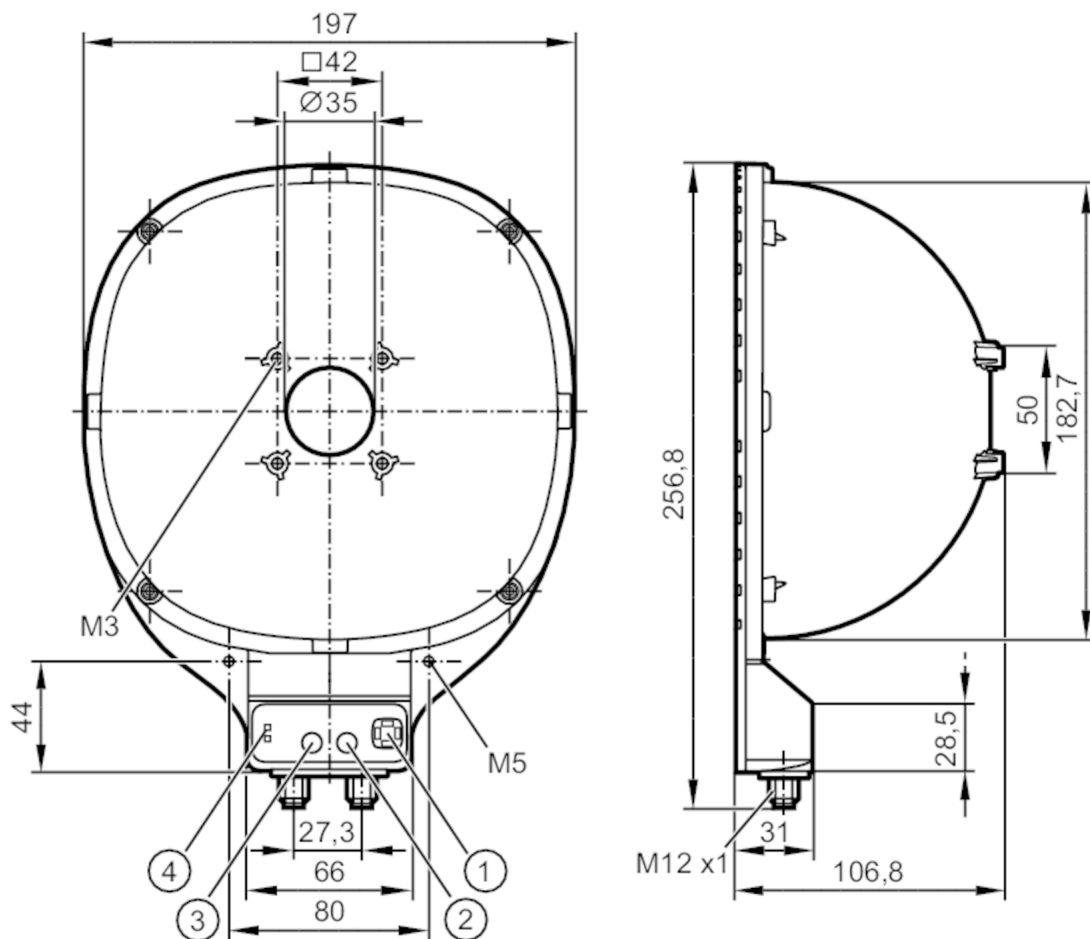

- 1 LED-segment
- 2 trykknapp Segment
- 3 trykknapp Colour
- 4 LED driftsstatus



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys; cyan lys
-------------	--------------------

Applikasjon

Belysningsfelt [mm]	130 x 130
Design	Kuppel
Type drift	normal lysstyrke (permanent drift mulig); Høy lysstyrke (pulserende)

Elektriske data

Driftsspenning [V]	24,00 DC
Strømforbruk [mA]	driftsmodus «permanent drift»: 460; driftsmodus «sterk lysstyrke»: 3420
Beskyttelsesklasse	III; (PELV)
Type av lys	rødt lys; cyan lys

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 1
------------------------------	------------------------------

Innganger

Utløser	24 V PNP/NPN; ekstern
---------	-----------------------



Utvendig belysning

Dome Light 130 CY RD/ US

Antall digitale innganger	1
---------------------------	---

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...40,00
Lagringstemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

Fotobiologisk sikkerhet	risikogruppe 1; (DIN EN 62471)
-------------------------	--------------------------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	817,35
Dimensjoner	[mm]	256,80 x 197,00 x 106,70
Materialer		hus: aluminium svart anodisert; Dekke: ABS
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	0,50...1,50

Displayer/driftselementer


Display	drift	1 x LED, grønn
	driftsmodus «sterk lysstyrke»	1 x LED, rød
	LED-segment	1 x LED, hvit

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling - parameterinnstilling

Koblinger: M12; koding: A

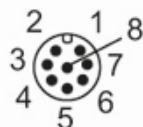

1:	driftsmodus «sterk lysstyrke»
2:	farge 2
3:	GND
4:	LED-segment 1
5:	LED-segment 2
6:	LED-segment 3
7:	LED-segment 4
8:	deaktiver knapper



Utvendig belysning

Dome Light 130 CY RD/ US

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: M12; koding: A



1:	U+
2:	Triggerinnngang NPN
3:	GND
4:	Triggerinnngang PNP
5:	dimmer