


Utvendig belysning

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

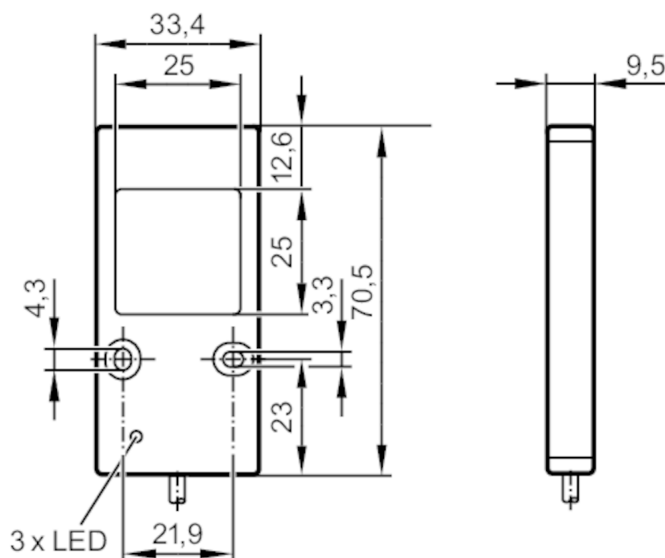

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
-------------	----------

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Belysningsfelt [mm]	25 x 25
Design	bakgrunnsbelysning
Type drift	Permanent lys- eller pulsdrift

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%]	-10,00...10,00
Driftsspenning [V]	24,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 80,00
Beskyttelsesklasse	III
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	617,00

Innganger

Utløser	5...24 V
---------	----------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-10,00...50,00
Beskyttelse	IP 54
Overopphetingsvern	ja; (> 50 °C)

Tester/godkjenninger

Fotobiologisk sikkerhet	fritatt fra gruppe; (EN 62471)
MTTF [ANN]	310,00

Mekaniske data

Vekt [g]	162,60
Dimensjoner [mm]	70,50 x 33,40 x 9,50

O2D940



Utvendig belysning

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Materialer	aluminium
Linsemateriale	glass

Displayer/driftselementer		
Display	belysningsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	overtemperatur/overbelastning	1 x LED, rød


Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling	
Kabel: 0,30 m, PUR	

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling	
------------	--

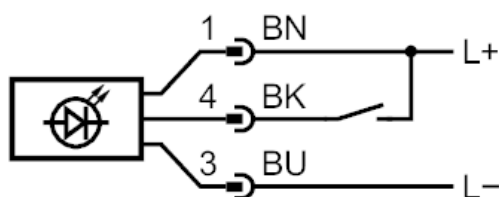

- | | |
|---|---------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | utløser |

Lederfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå