


O2D943



Utvendig belysning

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

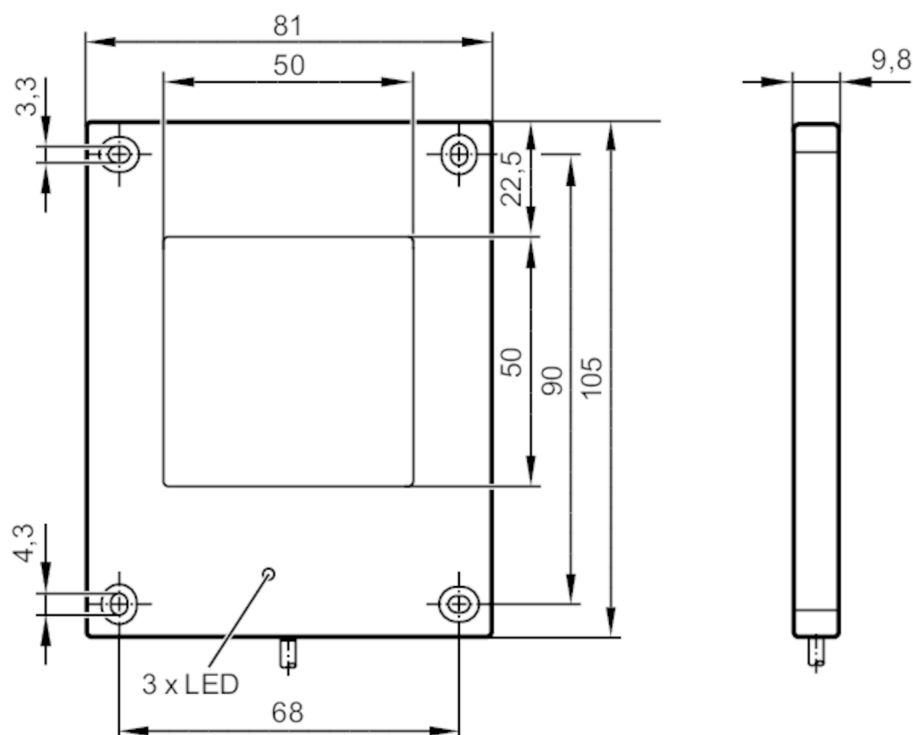

Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
-------------	---------------

Applikasjon

Spesiell egenskap		gullbelagte kontakter
Belysningsfelt	[mm]	50 x 50
Design		bakgrunnsbelysning
Type drift		Permanent lys- eller pulsdrift

Elektriske data

Driftsspennings toleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspennning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 325,00
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	875,00

Innganger

Utløser	5...24 V
---------	----------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Beskyttelse		IP 54



Utvendig belysning

BACKLIGHT 50X50 IR/0,3M/US

Overopphetingsvern	ja; (> 50 °C)
--------------------	---------------

Tester/godkjenninger

Fotobiologisk sikkerhet	fritatt fra gruppe; (EN 62471)
MTTF [ANN]	309,00

Mekaniske data

Vekt [g]	264,40
Dimensjoner [mm]	105,00 x 81,00 x 9,80
Materialer	aluminium
Linsemateriale	glass

Displayer/driftselementer

Display	belysningsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	overtemperatur/overbelastning	1 x LED, rød

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------


Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,30 m, PUR

Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte



Tilkobling

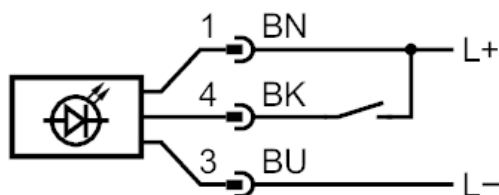

- 1 L +
- 3 L -
- 4 utløser

Lederfarger :

- BK = svart
- BN = brun
- BU = blå