


O2D945



Utvendig belysning

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

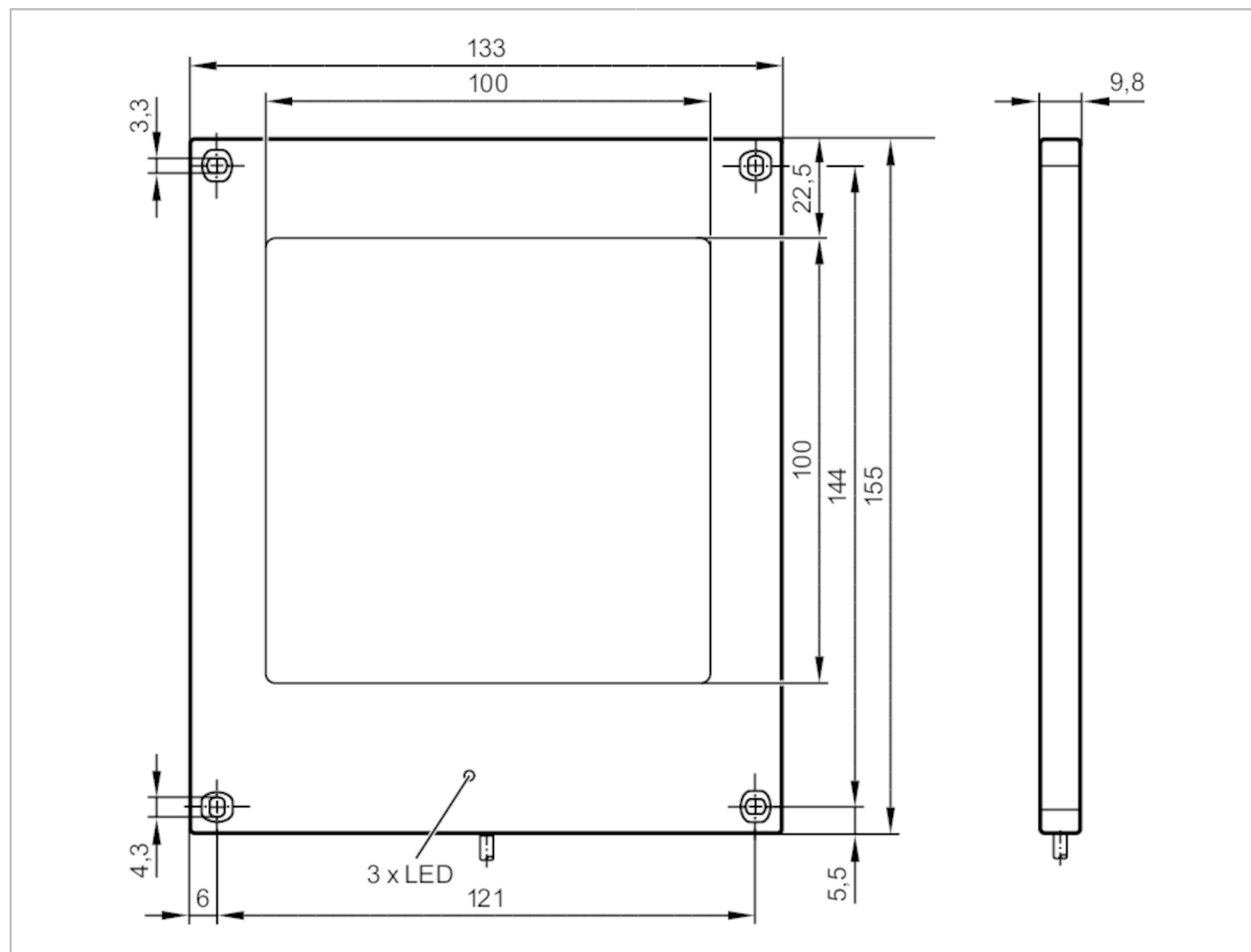

Produkttegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
-------------	---------------

Applikasjon

Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter
Belysningsfelt [mm]	100 x 100
Design	bakgrunnsbelysning
Type drift	Permanent lys- eller pulsdrift

 
Elektriske data

Driftsspenningstoleranse [%]	-10,00...10,00
Driftsspenning [V]	24,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 620,00
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	875,00



Utvendig belysning

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Innganger		
Utløser	5...24 V	
Utganger		
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...50,00
Beskyttelse	IP 54	
Overopphetingsvern	ja; (> 50 °C)	
Tester/godkjenninger		
Fotobiologisk sikkerhet	fritatt fra gruppe; (EN 62471)	
MTTF	[ANN]	293,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	448,40
Dimensjoner	[mm]	155,00 x 133,00 x 9,80
Materialer	aluminium	
Linsemateriale	glass	
Displayer/driftselementer		
Display	belysningsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	overtemperatur/overbelastning	1 x LED, rød
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte		
		


O2D945



Utvendig belysning

BACKLIGHT 100X100 IR/0,3M/US

Tilkobling

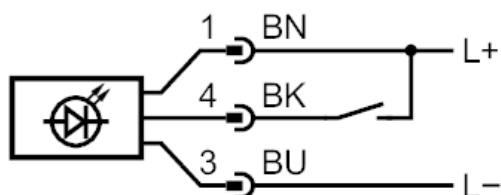

1	L +
3	L -
4	utløser
Lederfarger :	
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå