


Gjennomgående strålesensorsender

O4S-00KG/2M

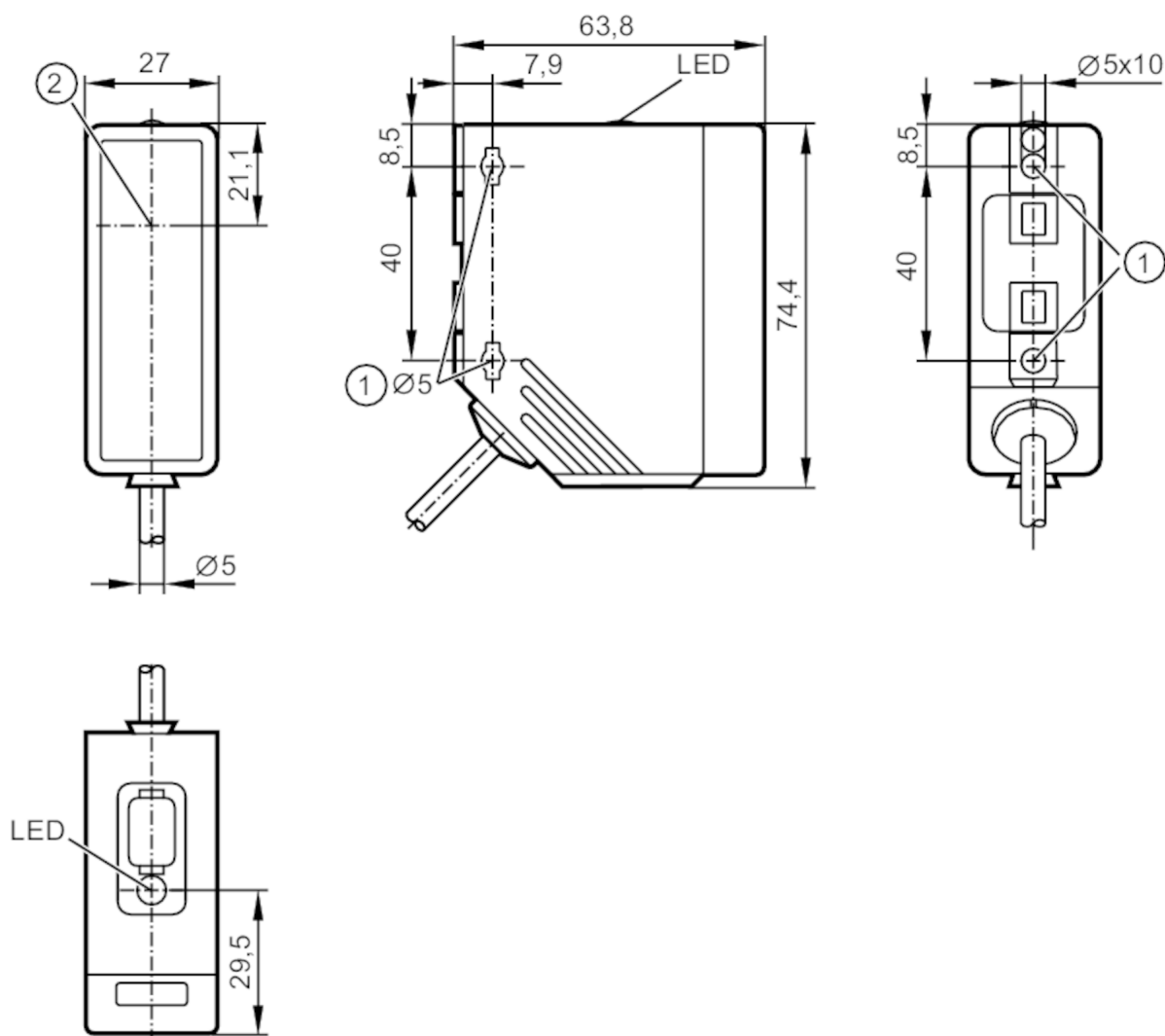

- 1 Når en M5 monteringskrue brukes, er maks. tiltrekkingmoment er 2 Nm.
 2 lysemisjon



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data


Driftsspenning [V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk [mA]	20,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	rødt lys
Bølgelengde [nm]	624,00



Gjennomgående strålesensorsender

O4S-00KG/2M

Utganger		
Overbelastningsbeskyttelse		ja
Deteksjonsområde		
Sender / mottaker		sender
Rekkevidde [m]		0,00...80,00
Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysfleck diameter [mm]		2 400,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [ANN]		616,00
Mekaniske data		
Vekt [g]		205,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner [mm]		74,40 x 27,00 x 63,80
Materialer		hus: PA; ramme: rustfritt stål.; operatør grensesnitt: TPE
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Tilkobling		

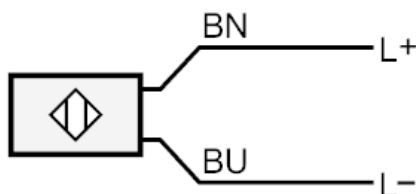


BN = Lederfarger :
 brun
 BU = blå

Gjennomgående strålesensorsender

O4S-00KG/2M

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

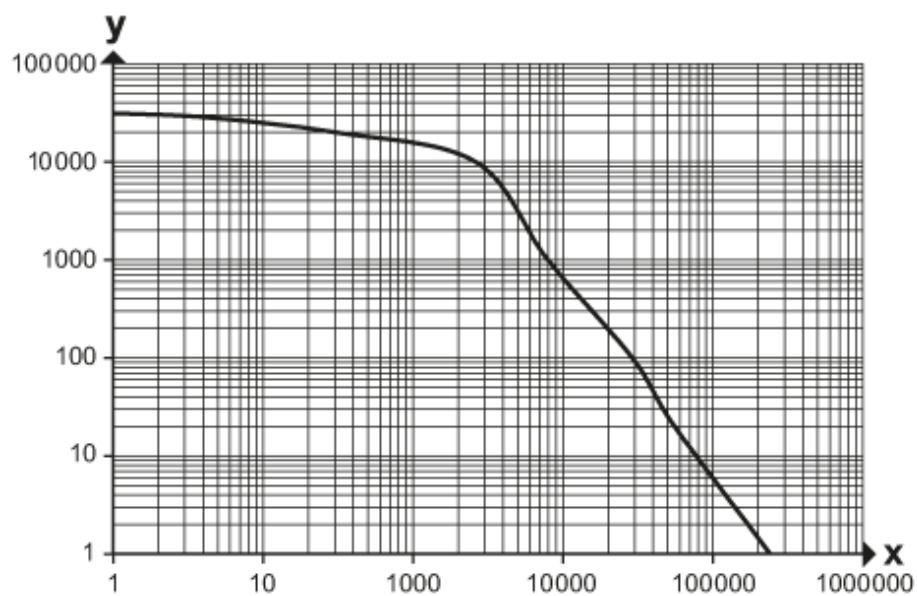

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor