


O5S501



Gjennomgående strålesensorsender

O5S-OOKG/2M

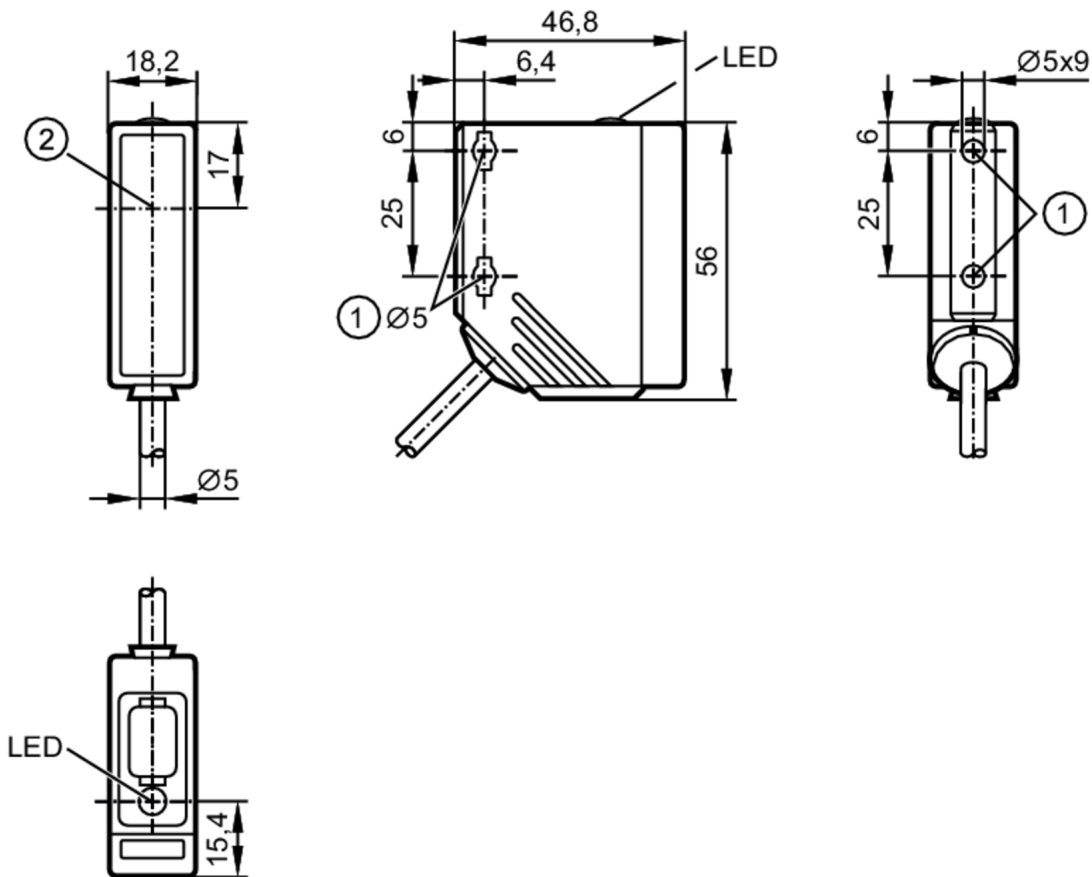

- 1 Når en M5 monteringskrue brukes, er maks. tiltrekkingsmoment er 2 Nm.
2 lyseemisjon



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	20,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølglengde	[nm]	624,00

Deteksjonsområde


Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 25,00



Gjennomgående strålesensorsender

O5S-00KG/2M

Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysfleck diameter	[mm]	625,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til		ved maksimal rekkevidde
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[ANN]	617,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	140,00
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	56,00 x 18,20 x 46,80
Materialer		hus: PA; ramme: rustfritt stål; operatør grensesnitt: TPU
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Merknader		driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
Tilkobling		

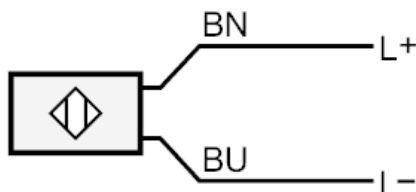

BN = Lederfarger : brun
 BU = blå

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

