


O5S200



Gjennomgående strålesensorsender

O5S-00KG/US100

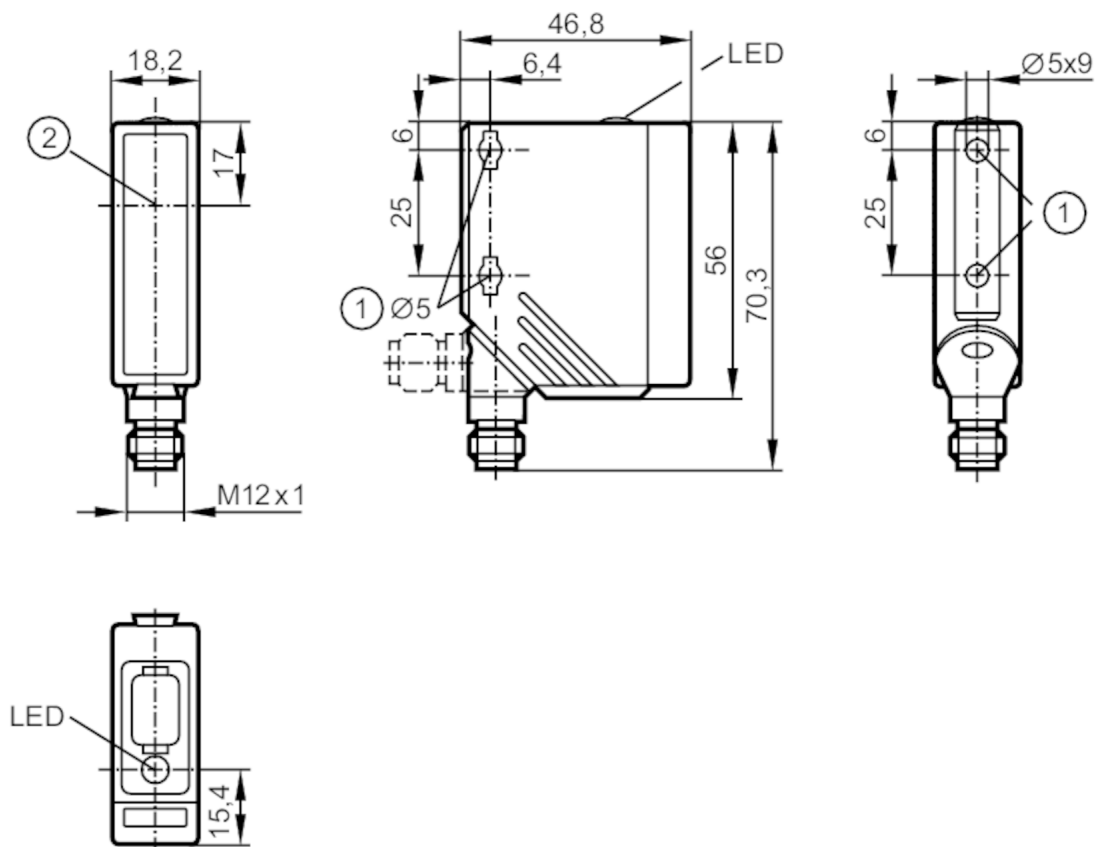

- 1 Når en M5 monteringskrue brukes, er maks. tiltrekkingmoment er 2 Nm.
2 lysemisjon



Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	20,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	624,00

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	< 20,00
Rekkevidde justerbar		nei
Maks. lysflekk diameter	[mm]	500,00



Gjennomgående strålesensorsender

O5S-00KG/US100

Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde
------------------------------------	-------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [ANN]	760,00

Mekaniske data

Vekt [g]	60,50
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	56,00 x 18,20 x 46,80
Materialer	hus: PA; ramme: rustfritt stål.; operatør grensesnitt: TPE
Linsemateriale	PMMA
Linsejustering	sidelinse

Display/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
---------	-------	----------------

Merknader


Merknader	driftsspenning "forsyningsklasse 2" iht cULus
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

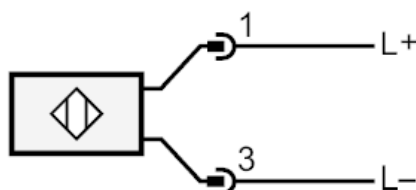

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

