


## Sensor for diffus refleksjon

OAT-FKOA/T

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

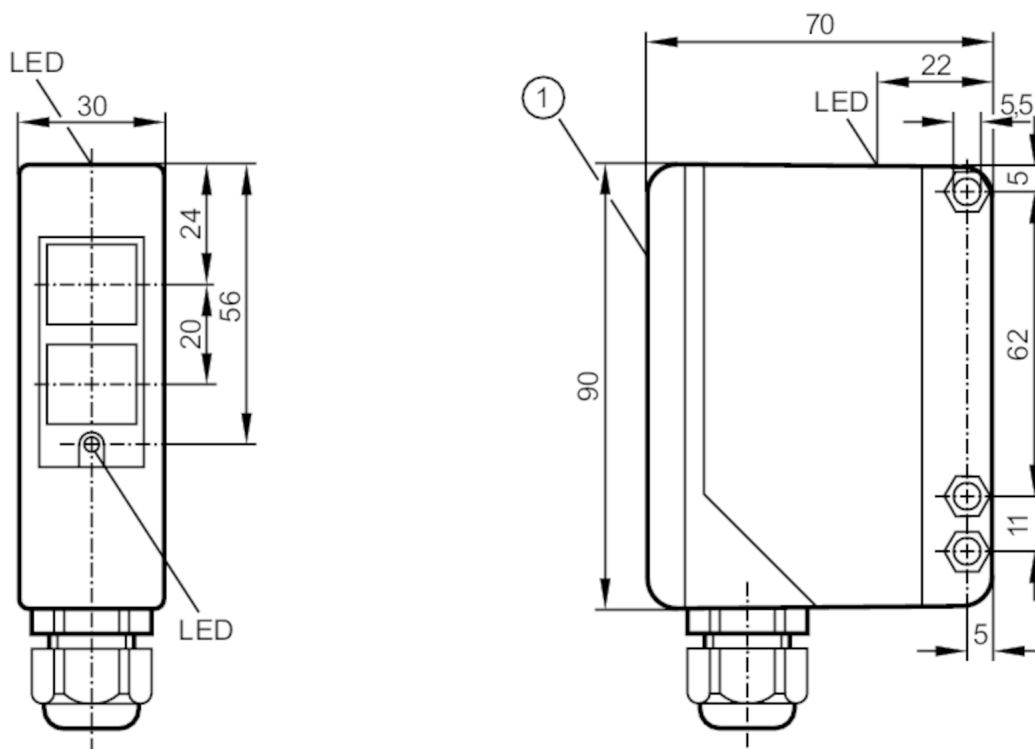

- 1 valgbryter og potensiometer under deksel  
mottaker i øvre linse  
sender i nedre linse

### Produktegenskaper

|             |               |
|-------------|---------------|
| Type av lys | infrarødt lys |
| Hus         | rektangulær   |

### Applikasjon

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
|-------------------|------------------------------|

### Elektriske data

|                    |      |                      |
|--------------------|------|----------------------|
| Frekvens AC        | [Hz] | 47,00...63,00        |
| Driftsspenning     | [V]  | 20,00...250,00 AC/DC |
| Maks. strømforbruk | [VA] | 2,00                 |
| Beskyttelsesklasse |      | II                   |
| Type av lys        |      | infrarødt lys        |
| Bølgelengde        | [nm] | 880,00               |

### Utganger

|                              |      |                                                |
|------------------------------|------|------------------------------------------------|
| Elektrisk design             |      | relé                                           |
| Utgangsfunksjon              |      | lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)       |
| Kontaktklassifisering        |      | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
| Koblingsfrekvens AC          | [Hz] | 10,00                                          |
| Koblingsfrekvens DC          | [Hz] | 10,00                                          |
| Beskyttelse mot kortslutning |      | nei                                            |



## Sensor for diffus refleksjon

OAT-FKOA/T

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Overbelastningsbeskyttelse | nei                |
| Tidsfunksjon [s]           | 0,5...2 (0,15...3) |

## Deteksjonsområde

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Rekkevidde [mm]      | 5,00...1 500,00; (hvitt papir 200 x 200 mm) |
| Rekkevidde justerbar | ja                                          |

## Driftsforhold

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
| Beskyttelse               | IP 65          |

## Tester/godkjenninger

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | klasse B |

## Mekaniske data

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Hus              | rektangulær           |
| Dimensjoner [mm] | 90,00 x 30,00 x 70,00 |
| Materialer       | PPO endret            |
| Linsemateriale   | PMMA                  |

## Displayer/driftselementer

|                 |                                                                |                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Display         | koblingsstatus                                                 | 1 x LED, gul   |
|                 | drift                                                          | 1 x LED, grønn |
|                 | Funksjon                                                       | 1 x LED, rød   |
| Driftselementer | på-forsinkelse eller av-forsinkelse kan velges via skyvebryter |                |

## Tilbehør

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Varer som leveres | Vinkelbraketter |
|                   | skrujern        |

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

## Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm<sup>2</sup>

## Tilkobling

