




Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FKOA/O.MONTZU

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: OA0102

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

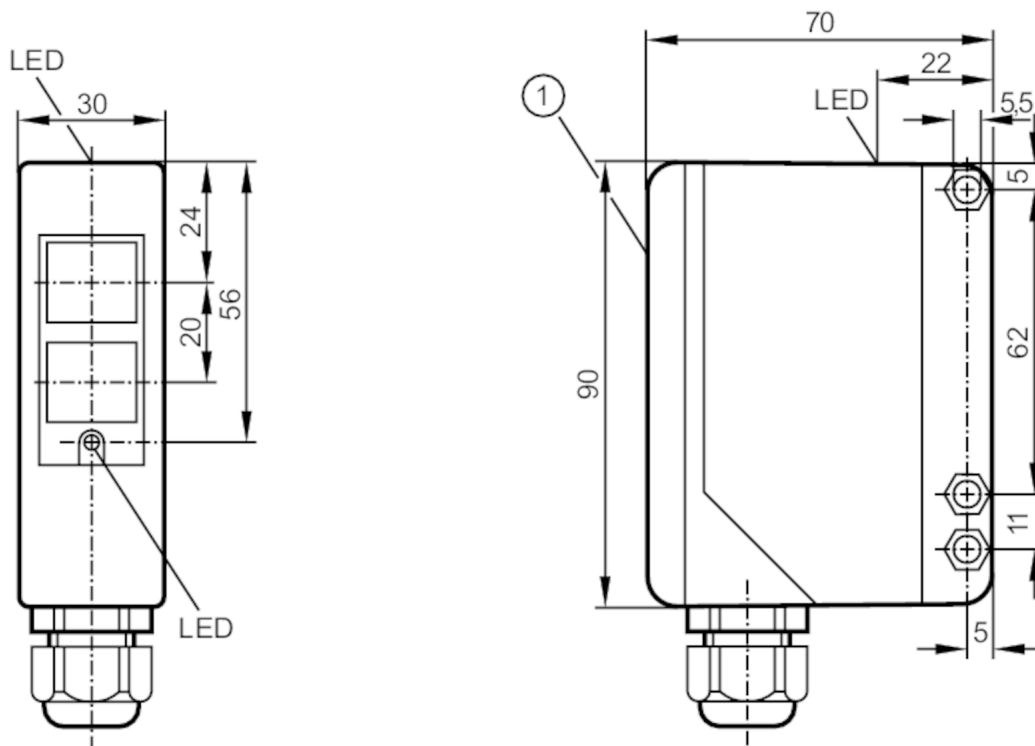

- 1 valgbytter og potensiometer under deksel mottaker i øvre linse



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Maks. strømforbruk	[VA]	3,50
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei
Type av lys		infrarødt lys
Bølgelengde	[nm]	880,00

Utganger

Elektrisk design	relé
------------------	------



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FKOA/O.MONTZU

Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (Programmerbar:)
Kontaktklassifisering	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Koblingsfrekvens AC [Hz]	10,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	25,00...50,00; (avhengig av senderen)
Rekkevidde justerbar	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF [ANN]	271,00	

Mekaniske data

Vekt [g]	165,00
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	90,00 x 30,00 x 70,00
Materialer	PPO endret
Linsemateriale	PMMA
Linsejustering	sidelinse

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Elektrisk tilkobling

Sansefelthøyde	miniatur sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 5 A; hurtigvirkende
----------------	--

Merknader

Merknader	Anbefaling: Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.
Antall i forpakning	1,00 stk.


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FKOA/O.MONTZU

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...1,5 mm²; Kabelskjede: Ø 4,5...10 mm; Kabelgjennomføringer: M16 X 1,5

Tilkobling

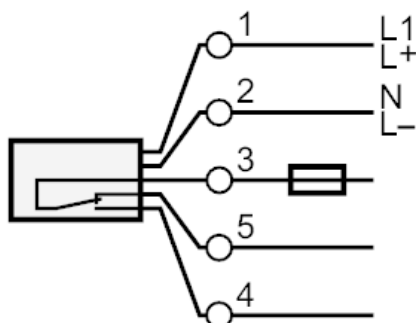

Merk : miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 5 A hurtigvirkende

Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

