




Gjennomgående strålesensorsender

OAS-000A/LS500L/25M

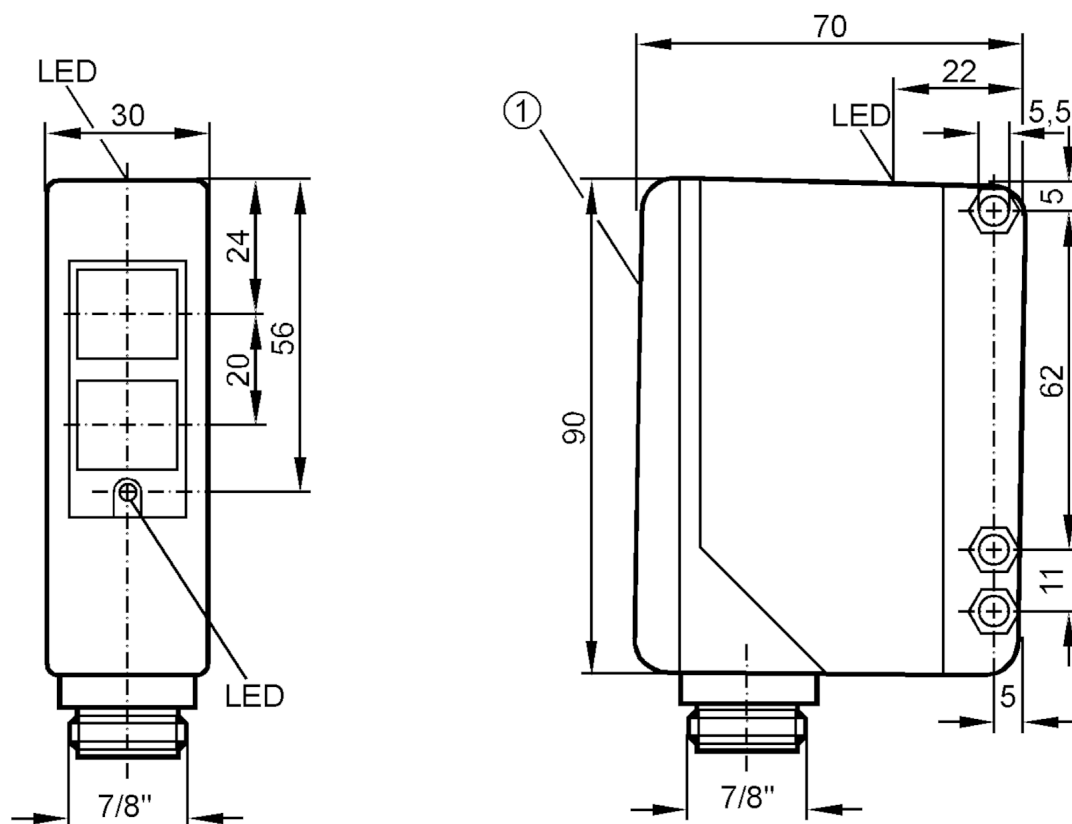

1 valgbryter og potensiometer under deksel

Produktegenskaper

Hus	rektangulær
-----	-------------

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor
-------------------	---------------------

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Driftsspenning	[V]	20,00...250,00 AC/DC
Maks. strømforbruk	[VA]	3,50
Beskyttelsesklasse		II

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Sender / mottaker		sender
Rekkevidde	[m]	25,00
Rekkevidde justerbar		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65




Gjennomgående strålesensorsender

OAS-OOOA/LS500L/25M

Mekaniske data		
Vekt	[g]	335,66
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	90,00 x 30,00 x 70,00
Materialer		PBT
Linsemateriale		PMMA
Linsejustering		sidelinse
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, rød
Tilbehør		
Varer som leveres		Vinkelbraketter skrujern
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		

Koblinger: 1 x 7/8"; koding: A

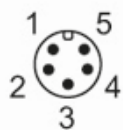

Tilkobling

