


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FPKG/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

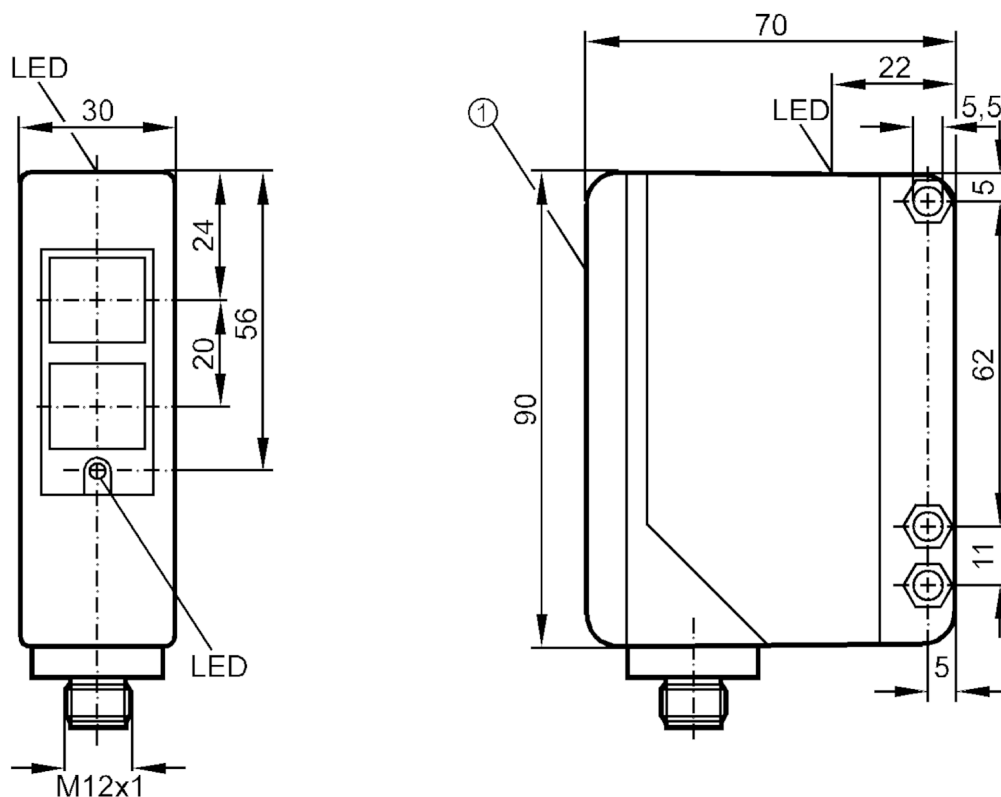

- 1 valgbryter og potensiometer under deksel
mottaker i øvre linse

Produktegenskaper

Hus rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap Funksjon sjekk utgang

Funksjon prinsipp Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning [V] 10,00...36,00 DC

Strømforbruk [mA] < 50,00

Beskyttelsesklasse II

Beskyttelse mot omvendt polaritet ja

Utganger

Elektrisk design PNP

Utgangsfunksjon lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)

Funksjon sjekk utgang ja

Maks. gjeldende belastning [mA] for funksjon sjekk utgang 10,00

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] 250,00



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FPKG/US

Maks. nåværende belastning [mA] i dual output-modus	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 50,00
Rekkevidde justerbar	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	90,00 x 30,00 x 70,00
Materialer	PPO endret
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Tilbehør

Varer som leveres	Vinkelbraketter
	skrujern

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling


Koblinger: 1 x M12; koding: A



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FPKG/US

Tilkobling

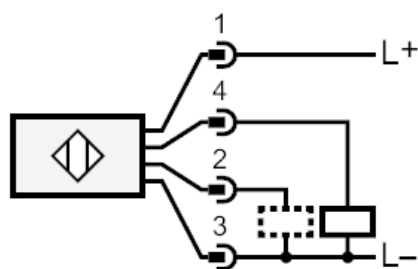

2

Funksjon sjekk utgang