


Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FPKG/T/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

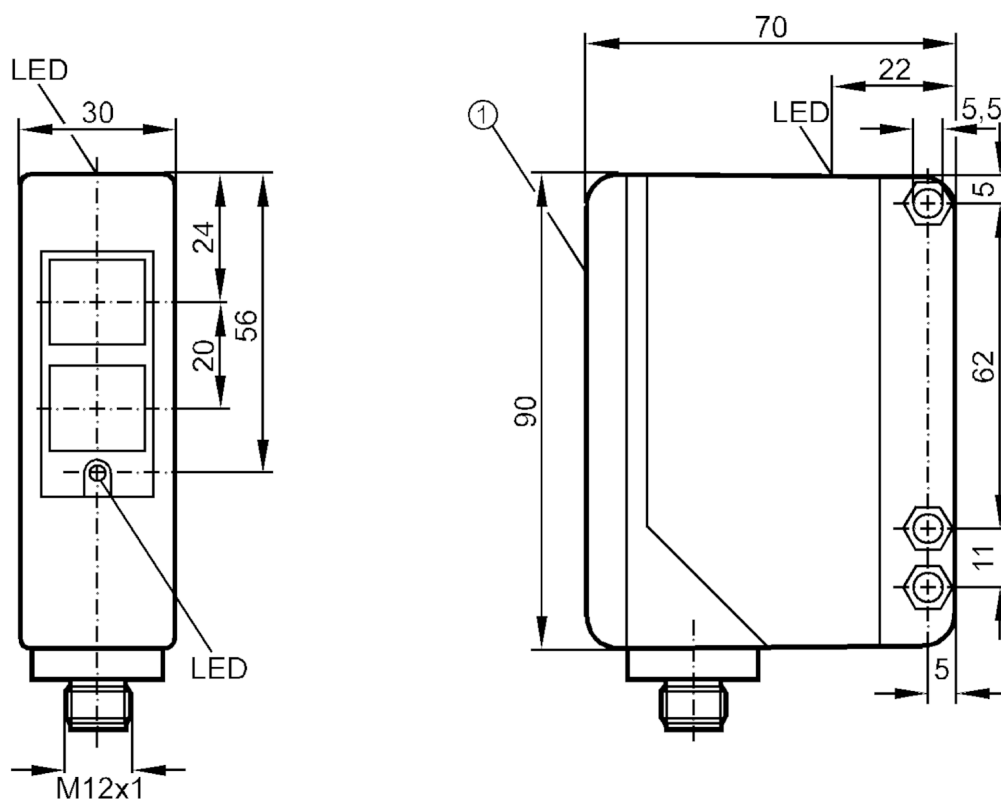

- 1 valgbryter og potensiometer under deksel
mottaker i øvre linse

Produktegenskaper

Hus	rektangulær
-----	-------------

Applikasjon

Spesiell egenskap	Funksjon sjekk utgang
Funksjon prinsipp	Gjennomstrålesensor

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse		II
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja

Utganger

Elektrisk design		PNP
Utgangsfunksjon		lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Funksjon sjekk utgang		ja
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang	[mA]	10,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	250,00



Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FPKG/T/US

Maks. nåværende belastning i dual output-modus [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Tidsfunksjon [s]	0,50...10,00

Deteksjonsområde

Sender / mottaker	mottaker
Rekkevidde [m]	< 50,00
Rekkevidde justerbar	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	90,00 x 30,00 x 70,00
Materialer	PPO endret
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød
Driftselementer		på-forsinkelse eller av-forsinkelse kan velges via skyvebryter

Tilbehør

Varer som leveres	Vinkelbraketter
	skrujern

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A






Mottaker for gjennomgående strålesensor

OAE-FPKG/T/US

Tilkobling

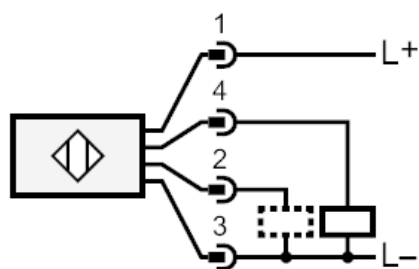

2

Funksjon sjekk utgang