




Reflekterende sensor

OAP-FPKG/US

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: O4P500

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

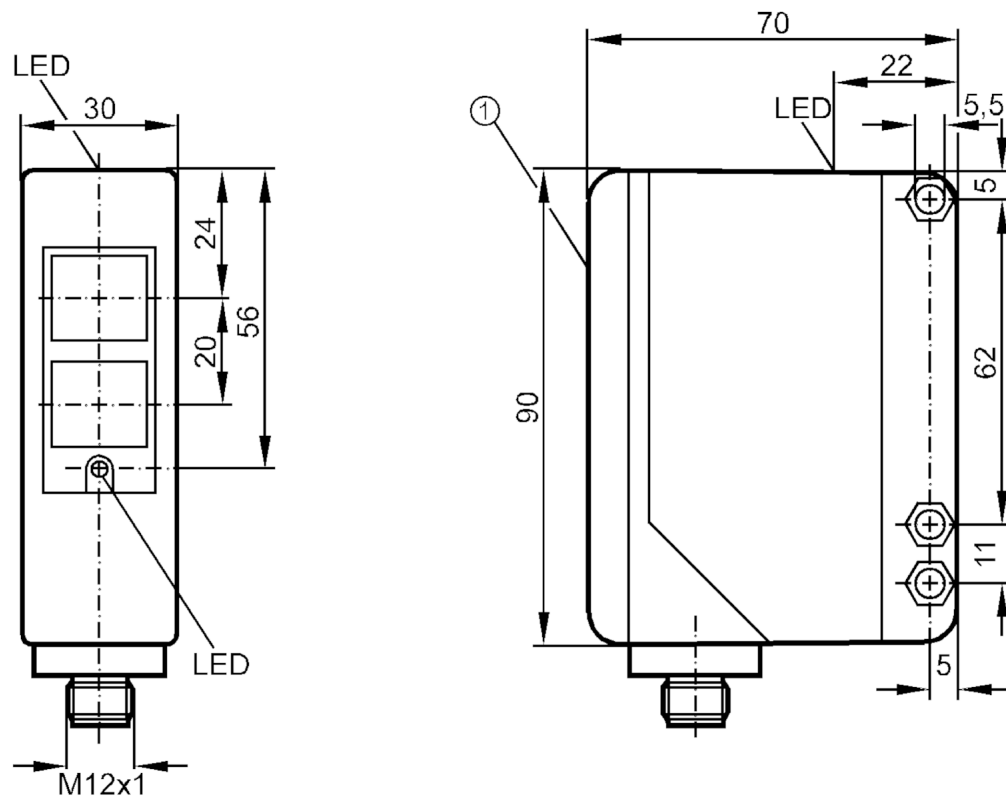

- 1 valgbryter og potensiometer under deksel
mottaker i øvre linse
sender i nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	rødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Spesiell egenskap	polarisasjonsfilter; Funksjon sjekk utgang
Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,00...36,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 50,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Type av lys		rødt lys
Bølgelengde	[nm]	660,00

Utganger

Elektrisk design	PNP
------------------	-----



Reflekterende sensor

OAP-FPKG/US

Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Funksjon sjekk utgang	ja
Maks. gjeldende belastning for funksjon sjekk utgang [mA]	10,00
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Maks. nåværende belastning i dual output-modus [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	300,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Deteksjonsområde

Rekkevidde [m]	< 8,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde justerbar	ja
Polariseringsfilter tilgjengelig	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mekaniske data

Vekt [g]	0,30
Hus	rektangulær
Materialer	PPO endret
Linsemateriale	PMMA

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, rød

Tilbehør

Varer som leveres	Vinkelbraketter skrujern
-------------------	-----------------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A






Reflekterende sensor

OAP-FPKG/US

Tilkobling

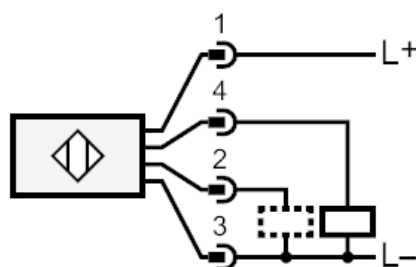

2

Funksjon sjekk utgang