


Kontrastsensorer

OCK-FCKG/US-100

utfasingsartikkel

Alternative artikler: O5K500

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

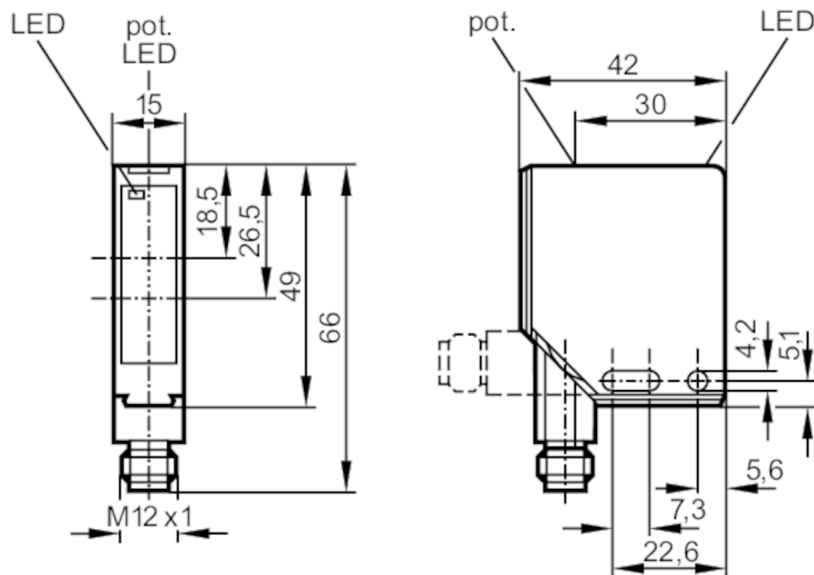

mottaker i øvre linse
sender i nedre linse

Produktegenskaper

Type av lys	grønt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Sensor for diffus refleksjon
-------------------	------------------------------

Elektriske data

Driftsspenning [V]	10,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 30,00
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Type av lys	grønt lys
Bølgelengde [nm]	565,00

Utganger

Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	lys-på/mørk-på-modus; (parameteriserbar)
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,90
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Koblingsfrekvens DC [Hz]	10 000,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja




Kontrastsensorer



OCK-FCKG/US-100

Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Deteksjonsområde	
Rekkevidde [mm]	< 13,50
Maks. lysfleck diameter [mm]	2,00
Lyspunkt dimensjoner refererer til	ved maksimal rekkevidde
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 67
Tester/godkjenninger	
EMC	EN 60947-5-2
Mekaniske data	
Hus	rektangulær
Dimensjoner [mm]	49,00 x 15,00 x 42,00
Materialer	diecast zinc
Linsemateriale	PMMA
Tilbehør	
Varer som leveres	skrujern
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	

Koblinger: 1 x M12; koding: A

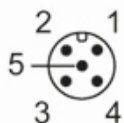

Tilkobling

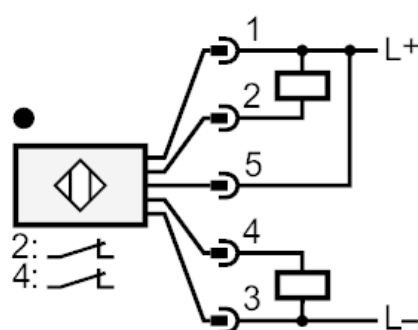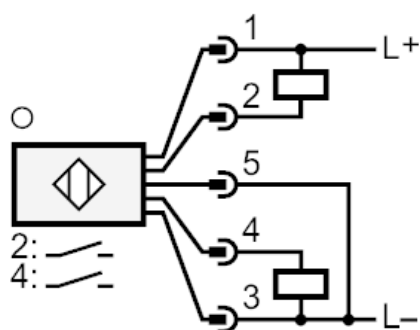



Diagrammer og grafer

overflødig forsterkning graf

